

アルミ抜き差し蝶番/長蝶番
铝合金拔插蝶形铰链/长蝶型



アルミフレーム用ロック/フック
铝合金型材用锁/挂钩



CAD数据文件夹名：37_Aluminum_Frames


CAD数据文件夹名：37_Aluminum_Frames

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式(①Type・②No.) - ③L
HHPV6-5 - 200




Type	链片	衬套
拔插蝶形铰链	异型拔插蝶形铰链	ADC12
左侧拔出型	HHPNLK	—
右侧拔出型	HHPNRK	—
左侧拔出型	HHPNLK-S	—
右侧拔出型	HHPNRK-S	—

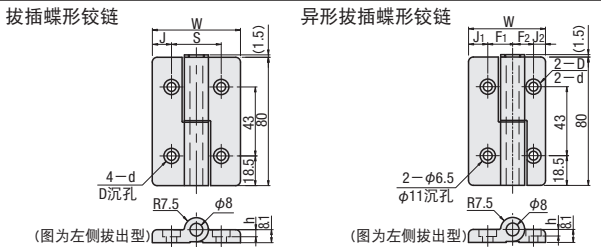

型式	②No.	*容许负载	重量	W	J	S	d	D	h	交货期
拔插蝶形铰链	5-25	10	98	86	41	7.5	26	5.5	9.5	4.1
HHPNLK	6	10	98	103	55	12	31	6.5	11	4.4
HHPNLK-B	8	15	147	120	73	16	41	6.5	11	4.4
HHPNLK-S	8-45	15	147	130	83	18.5	46	6.5	11	4.4

*容许负载为使用2个时的数值。 ④库存品…隔日上海・广州发货 ⑤P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ⑥制作品…上海・广州发货 ⑦选择No.时无需加注“-”。

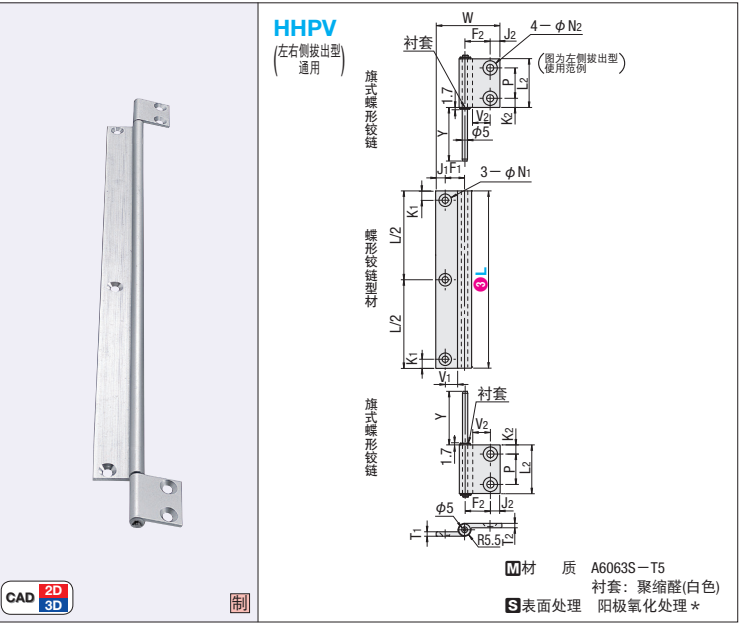

型式	②No.	*容许负载	重量	W	J	S	d	D	h	交货期
HHPV	6-5	10	98	86	41	7.5	26	5.5	9.5	4.1
HHPV	6-6	10	98	103	55	12	31	6.5	11	4.4
HHPV	8-6	15	147	120	73	16	41	6.5	11	4.4
HHPV	845-6	15	147	130	83	18.5	46	6.5	11	4.4

型式	②No.	L2	W	K	P	J2	F2	V2	N2	T2	Y	适用螺栓・螺母	数量	交货期
HHPV	6-5	40	55	7.5	25	10	21	15.5	6.5	13	3.5	FB6-10	4	第7天
HHPV	6-6	40	62	7.5	25	10	21	15.5	6.5	13	3.5	FB6-10	4	第7天
HHPV	8-6	50	71	10	30	14	26	20.5	6.5	13	4.5	FB6-15	4	第7天
HHPV	845-6	50	71	10	30	11.5	28.5	23	6.5	13	4.5	FB6-10	3	第7天

*表示旗式蝶形铰链-蝶形铰链型材。 ④上海・广州发货


数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

⑦超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。 ⑤P.9


Order 订货范例 型式(Type・No.)
HFLOCK5
HKKJ

铝合金型材用锁

HFLOCK

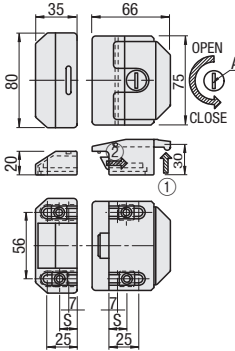

 ④将钥匙插入A中并左
转180度，①便不会
上升。
④抬起①时②缩回。
S：专用螺帽活动范围
7≤S≤25



④不能用于滑动门。

型式	适用型材	附件
Type	No.	螺栓
5	HFS5	CBM6-20
6	HFS6	CBM6-30
8	HFS8	CBM6-35
8-45	HFS8-45	CBM6-40

■安装HFLOCK时各规格型材沉孔加工指示范例



型材边长	加工指示范例	数量
20	HFS5-2020-500-Z6-XA200-XB256	2
30	HFS6-3030-500-Z6-XA200-XB256	2
40	HFS8-4040-500-Z6-XA200-XB256	2
45	HFS8-4545-500-Z6-XA200-XB256	2

●HFLOCK为铝合金型材专用锁。按照加工指示范例所示事先在安装位置开沉孔，安装附属螺栓。

■挂钩



Type	J形状	T形状	材质	S表面处理
HKKJ	HKKJ	HKKJ	SUS304	抛光

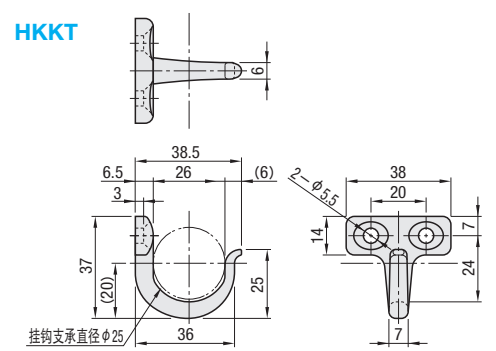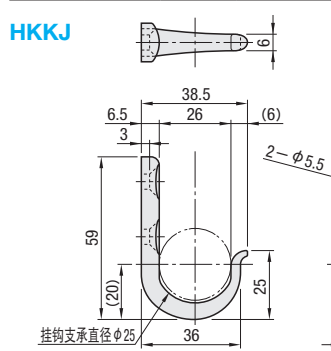

型式	容许负载 (N)	重量 (g)
Type		
HKKJ	196	36
HKKT	196	45



Delivery 交货期

④库存品

④隔日上海・广州发货 ⑤P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

⑦超过表中所示的数量时，
请在WOS中确认。 ⑤P.9



MiSUMI 制胜时间 助力智造



点击三次便可进入在线询价与订购系统！
https://www.misumi.com.cn 米思米

检索

2224