

CAD数据文件夹名: 38_Pipe_Frames

CAD数据文件夹名: 38_Pipe_Frames



Order
订货范例

型式

JBS201
JBS601

■附属零件



型式	M材质	S表面处理
JBS201	SUS303	—
JBS301 FFS102	SPCC	铬酸盐光泽处理
JBS306	主体: SPHC 大圆头螺丝: SWCH12A	铬酸盐光泽处理
JBS402	氟丁橡胶	—
JBS403	苯乙烯-丁二烯橡胶	—

型式	重量 (g/个)	交货期
JBS201	59	第5天
JBS301*	19	库存品
FFS102*	24	库存品
JBS306	28	库存品
JBS402	15	库存品
JBS403	31	库存品

 
*JBS301・FFS102为4个一套。

①库存品…隔日上海・广州发货 ②P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)


③制作品…上海・广州发货

④第5天发货, 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ⑤P.9。


管材连接金属件
JBS201




单侧固定鞍型管箱
JBS301(4个1套)

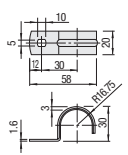


双侧固定鞍型管箱
FFS102(4个1套)

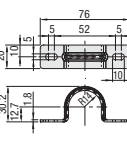


JBS306
附带1个大圆头螺丝(5×20)

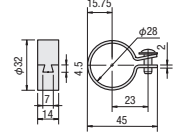


内部橡胶盖
JBS402

 

外部橡胶盖
JBS403

 

■附属零件

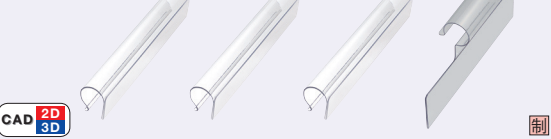


型式	M材质	S表面处理
JBS601 JBS601S JBS611 JBS612	聚酯	—


铭牌支架
JBS601



 
铭牌支架
JBS601S



铭牌支架
JBS611

 

铭牌支架
JBS612

 

Example
使用范例



型式	重量 (g/个)	交货期
JBS601	34	库存品
JBS601S	16	库存品
JBS611	49	第5天
JBS612	41	库存品

①上海・广州发货 ②第5天发货, 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ⑤P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~200	201~
交货期	通常	另行报价

③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 ⑤P.9



Order
订货范例

型式

JBS202
JBS401

颜色


— W

■调整螺栓




型式	M材质	S表面处理
JBS202	SPCC	铬酸盐光泽处理
JBS401	聚丙烯	—
JBS404	—	—
JBS405	SPCC	铬酸盐光泽处理
JBS406	—	—
JBS407	塑料+苯乙烯丁二烯橡胶	—
JBS408	AAS树脂	—


管型支座S
JBS202

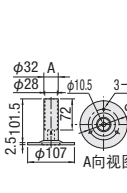


调整块
JBS401

 


调节螺栓A组件
JBS404

 


调节螺栓B组件
JBS405

 


插入式螺帽
JBS406

 

内部支座
JBS407

 

内部支座
JBS408

 

型式	颜色	重量(g)	交货期
JBS202	—	302	库存品
JBS401	W(白色)・S(灰色)*	35	库存品
JBS404	—	330	库存品
JBS405	—	305	第5天
JBS406	—	75	库存品
JBS407	—	126	库存品
JBS408	W(白色)	92	第11天

*S(灰色)第11天发货



Delivery
交货期

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~200	201~
交货期	通常	另行报价

③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 ⑤P.9

①库存品…隔日上海・广州发货 ②P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

③制作品…上海・广州发货

④第5天发货, 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ⑤P.9。



Order
订货范例



型式

PFSSPH
PFSSPHF

L(公称长度)/N(轮数)

2400
55

■滚轮梁

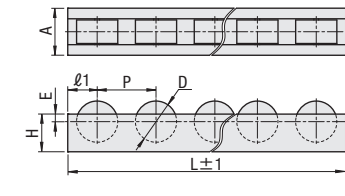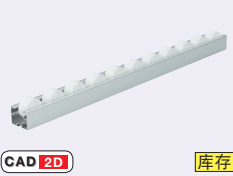


Type	M材质	S表面处理
FFSSPH	边框: A6N01SS-T5 轮: 聚缩醛 轴: SWRM	本色阳极氧化处理 — —

型式	L 公称长度	A	H	E	P	D	ℓ ₁	轮 (数量)	重量 (kg)	耐负载 (1个轮)	适用安装零件
FFSSPH (经济型)	1000	40	32	5	50	35	25	20	1.84	10kg	JBS50□
	1500							30	2.76		
	3000							60	5.52		


■滚轮梁



PFSSPH (L尺寸固定)

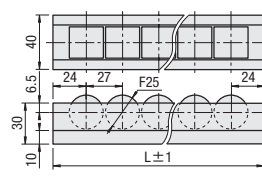

PFSSPHF (轮数指定)

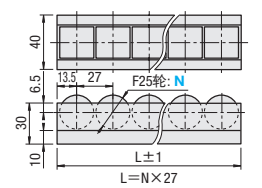

型式	M材质	S表面处理
PFSSPH□	绿色: SPCC 轮: 聚缩醛 轴: 聚缩醛	无铬热浸镀锌 — —

■L尺寸固定

型式	L 公称长度	实长L (mm)	P	轮 (数量)	重量 (kg)	耐负载 (每个轮)	适用安装零件
PFSSPH	2000	1992	27	73	2.12	5kg	JBS50□
	2400	2397		88	2.56		
	3000	2991		110	3.2		


■轮数指定

型式	N 轮(数量)	P	重量(kg/m)	耐负载 (每个轮)	适用安装零件
PFSSPHF	5~110	27	1.1	5kg	JBS50□


■安装零件




前部支撑
JBS501A

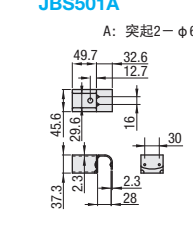


中央支撑
JBS504A

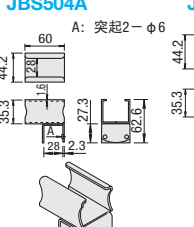


下部支撑
JBS505A

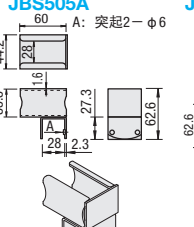


下部支撑
JBS506A

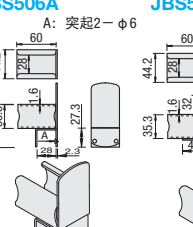

双向型扣环*
JBS507A

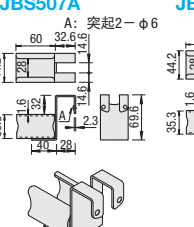

双向型前部支撑*
JBS508A

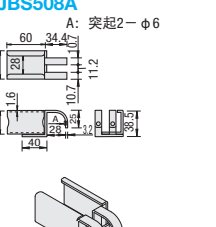

型式	重量(g)	交货期
JBS501A	180	库存品
JBS504A	146	库存品
JBS505A	168	库存品
JBS506A	192	第5天
JBS507A	184	第5天
JBS508A	164	库存品



Delivery
交货期

●PFSSPH, FFSSPH

●PFSSPHF

9 天 发 货


①隔日上海・广州发货 ②P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

③制作品…上海・广州发货

④第5天发货, 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ⑤P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

③超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 ⑤P.9

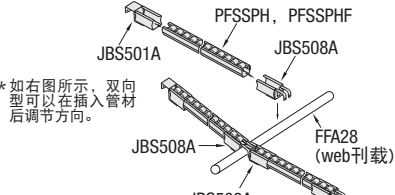

*如右图所示, 双向型可以在插入管材后调节方向。