



CAD数据文件夹名: 43\_Levers\_and\_Pulls

CAD数据文件夹名: 43\_Levers\_and\_Pulls


Order 型式(Type · L)  
 订货范例 UWSY100  
 UPCFN160



Type	材质	表面处理
UWSY	相当于SUS304	抛光

UWSY

■特长: 重视美观与易握性的产品。

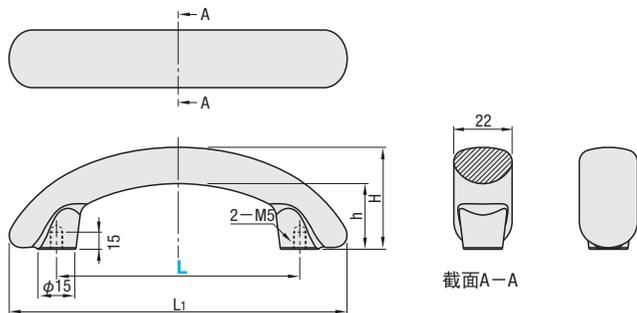

CAD 2D 3D 库存 RoHS10

型式		L <sub>1</sub>	H	h	容许负载 (N)	重量 (g)
Type	L					
UWSY	100	138	42	27	500	351
	150	190	44	29		448

Example 使用范例




里面

■酚醛树脂拉手



M材质	
拉手部	酚醛树脂
螺纹部	黄铜(螺纹套)

UPCFN

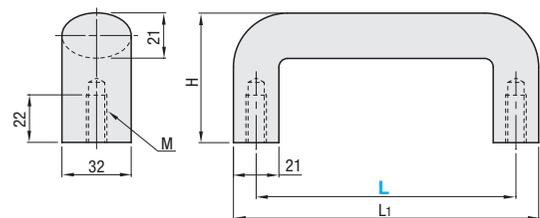

CAD 2D 3D 库存 RoHS10

型式		L <sub>1</sub>	M	H	重量 (g)	容许负载 (N)
Type	L					
UPCFN	90	110	6	50	90	1100
	114	132			105	1100
	120	142			140	700
	140	162	8	60	155	600
	160	182			170	600
	180	202			200	500
	200	222			210	470

Delivery 交货期

库存品

☑ 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

☑ 超过数量请利用WOS进行确认。 P.9




Order 型式(Type · L)  
 订货范例 C-UGFN117



材质		表面处理
把手	尼龙加玻璃纤维	黑色
轴	铜	-

C-UGFN

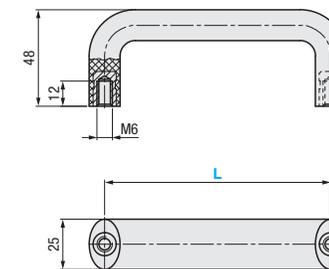

CAD 2D 3D 库存

型式	
Type	L
C-UGFN	117

Delivery 交货期

库存品

☑ 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

☑ 超过数量请利用WOS进行确认。 P.9



43 握手、旋钮、门部件

レバー

ハンドル

ノブ

取手

蝶番

ドアパーツ

43 握手、旋钮、门部件

把手

手轮

旋钮

拉手

蝶形铰链

门部件



检索



检索