

強力マグネットキャッチ/マグネットキャッチ
强力磁力扣/磁力扣




薄型マグネットキャッチ/極薄型マグネットキャッチ/アジャスタブルマグネットキャッチ
薄型磁力扣/超薄型磁力扣/可调整磁力扣




CAD数据文件夾名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夾名: 43_Levers_and_Pulls

Order 型式(Type・P/No.)
订货范例 MGCST50

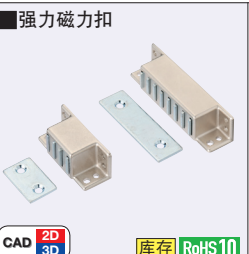


零件名称	M材质	S表面处理
主体	锌合金	镀镍
吸附板	SPCC	铬酸盐光泽处理
磁铁	铁氧体	—

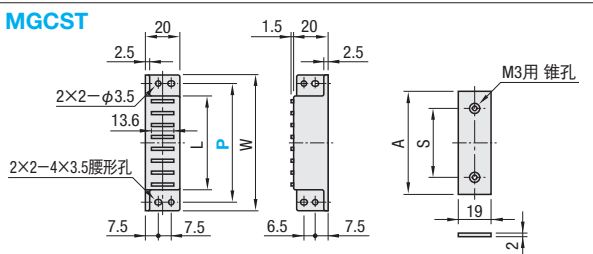

型式		W	L	A	S	保持力 (kgf)	重量 (g)
Type	P						
MGCST	30	40	20	22	12	3	56
	40	50	27	29	18	7	74
	50	60	41	43	27	11	110
	70	80	55	60	40	14	140




零件名称	M材质	S表面处理
主体	聚丙烯	—
吸附板	SPCC	铬酸盐光泽处理

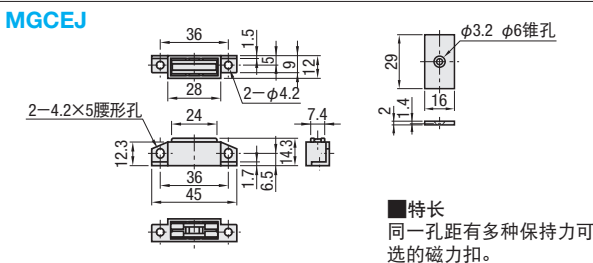

型式		保持力 (kgf)	重量 (g)
Type	No.		
MGCEJ	1	1.4	10
	2	3.4	10
	3	8	10



零件名称	M材质	S表面处理
固定座	SUS304	茶褐色喷涂
磁铁	铁氧体	—
板	SPCC	镀铬

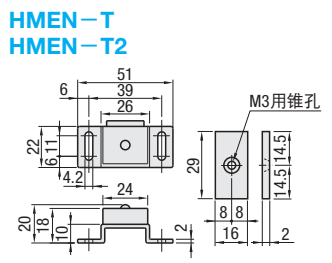

型式	保持力 (kgf)	重量 (g)
HMEN-T	3	41
HMEN-T2	1.5	41

Delivery 交货期 库存品 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

超过数量请利用WOS进行确认。

Example 使用范例


● HMENP 铝合金型材上的应用范例

■将5mm厚的面板安装在边长40的铝合金型材上时
■将5mm厚的面板安装在边长30的铝合金型材上时
■将3mm厚的面板安装在边长30的铝合金型材上时
■将3mm厚的面板安装在边长20的铝合金型材上时

Order 型式(Type・L)
订货范例 MGCBU49




零件名称	M材质	S表面处理
主体	ABS树脂	—
吸附板	SPCC	镀铬
磁铁	铁氧体	—

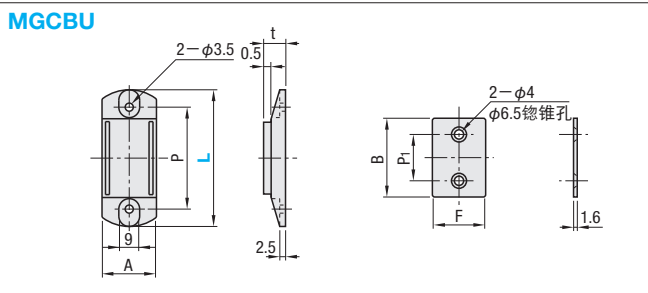


型式		P	A	t	F	B	P1	保持力 (kgf)	重量 (g)
Type	L								
MGCBU	49	34	17	6.5	16.5	24	13	0.9	15
	59	44	23.5	6.7	23	34	20	2.0	33
	70	55	24.5	7.7	24	45	30	3.5	49

Delivery 交货期 库存品 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

Order 型式(Type・No.)
订货范例 AMGCB1

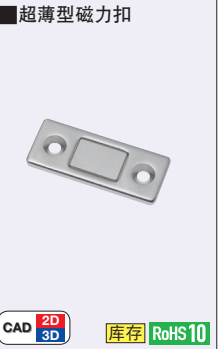

零件名称	M材质	S表面处理
主体	SPCC	镀镍
磁铁	钕磁铁	镀镍

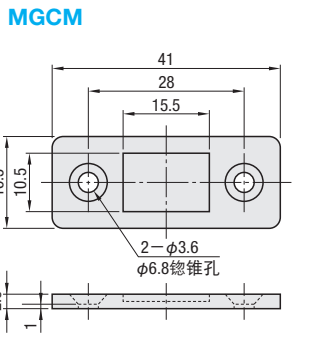

型式	No.	保持力 (kgf)	重量 (g)
MGCM	1	1.5	12
	2	4	12

Delivery 交货期 库存品 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

Example 使用范例

请使用平头螺栓M3。


数量分类

	标准订购	特殊订购
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过数量请利用WOS进行确认。



零件名称	M材质	S表面处理
主体	聚丙烯	—
吸附板	SPCC	镀铬
磁铁	铁氧体	—

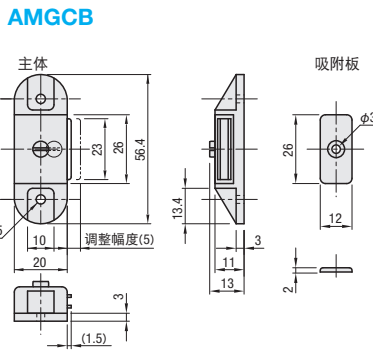

型式	No.	保持力 (kgf)	重量 (g)
AMGCB	1	3.1	15

Delivery 交货期 库存品 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类

	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

超过数量请利用WOS进行确认。

