

CAD数据文件名称：48_Fittings_Vacuum_Pads

CAD数据文件名称：48_Fittings_Vacuum_Pads


请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 ①Type · ②D ③公称型号
MSELG8 USTE4 — 2

■长弯头



MSELG 螺纹部：C3604(黄铜)
：无电解镀镍

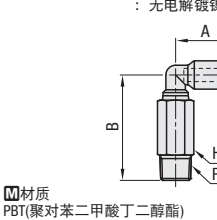


■材质
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

■45°弯头型



MSEFE 螺纹部：C3604(黄铜)
：无电解镀镍

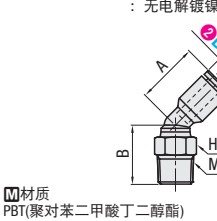


■材质
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

■回转弯管接头



USYELN 螺纹部：C3604(黄铜)
：无电解镀镍

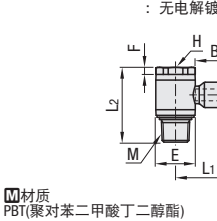


■材质
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

■三通弯管



USTE 螺纹部：C3604(黄铜)
：无电解镀镍

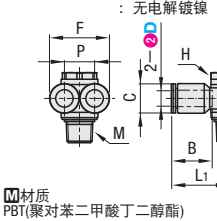


■材质
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

■三通管接头



MSTEL 螺纹部：C3604(黄铜)
：无电解镀镍

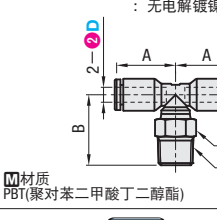

■材质
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

规格

使用流体	空气
使用温度范围*	0~60℃
最高使用压力	0.9MPa
使用真空压力	—100kPa

*不得冻结

④外螺纹部C3604(黄铜)均作了无电解镀镍处理。
另外，带有密封涂层，无需使用密封胶带(M5除外)。



Delivery 交货期



⑤隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

型式 ①Type	②D	③公称 型号	A	B	C	对边距离 H	螺纹尺寸 R	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
MSELG	4	1	17.1	30.3	9	10	R1/8	4.4	14.7
	6	1	18.0	31.4	11.2	10	R1/8	8.5	15.5
	6	2	18.0	34.4	11.2	14	R1/4	8.5	31.8
	8	1	23.6	35.3	13.6	10	R1/8	15.0	18.6
	8	2	23.6	37.8	13.6	14	R1/4	15.0	35.8
	8	3	23.6	38.8	13.6	17	R3/8	50	50
	10	2	25	47.8	16.3	17	R1/4	31.5	59.4
	10	3	25	47.3	16.3	17	R3/8	31.5	58.2
	10	4	25	50.3	16.3	21	R1/2	31.5	94.4
	12	2	32.2	49.7	19.7	17	R1/4	41.7	65
	12	3	32.2	49.2	19.7	17	R3/8	42.6	63.8
	12	4	32.2	49.2	19.7	21	R1/2	42.6	63.8

型式 ①Type	②D	③公称 型号	A	B	C	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
MSEFE	4	1	17.1	16.3	9	10	R1/8	4.4	6.5
	4	2	17.1	19.3	9	14	R1/4	8.5	14.5
	6	M5	18.0	13.7	9	10	M5×0.8	3.2	5
	6	1	18.0	16.9	11.2	10	R1/8	8.5	7.5
	6	2	18.0	19.9	11.2	14	R1/4	8.5	15
	6	3	18.0	20.9	11.2	17	R3/8	8.5	24
	8	1	23.6	17.5	13.6	10	R1/8	15.0	8
	8	2	23.6	20	13.6	14	R1/4	15.0	15
	8	3	23.6	21	13.6	17	R3/8	22.1	23
	10	1	25	19.6	16.3	17	R1/8	31.5	18
	10	2	25	22.6	16.3	17	R1/4	31.5	22
	10	3	25	22.1	16.3	17	R3/8	31.5	23

型式 ①Type	②D	③公称 型号	L1	B	F	E	L2	C	对边距离 H	螺纹尺寸 M	重量 (g)
USYELN	4	1	21.5	14.5	2.5	14	26.5	9	13	R1/8	15.5
	4	M5	20.5	14.5	2.5	10	17.8	8	8	M5×0.8	8.2
	6	1	22.5	15.5	2.5	14	26.5	13	13	R1/8	16.5
	6	2	25	15.5	3	19	34	17	17	R1/4	30.5
	6	3	26.7	15.5	4	22.4	39.8	21	21	R3/8	50.5
	8	1	25.6	17.8	2.5	14	26.5	13	13	R1/8	17.5
	8	2	28.1	17.8	3	19	34	17	17	R1/4	31.5
	8	3	29.8	17.8	4	22.4	39.8	21	21	R3/8	51
	10	1	28.9	19.4	3	19	34	17	17	R1/4	33
	10	2	30.6	19.4	4	22.4	39.8	21	21	R3/8	52.5
	10	3	32.9	19.4	5	27	44.8	24	24	R1/2	84.5
	12	1	36.5	24.5	4.5	18.4	28.9	21.2	14	R1/4	64

型式 ①Type	②D	L1	L2	L3	B	C	G	F	P	对边距离 H	螺纹尺寸 M	重量 (g)
USTE	4	18.6	11.8	17.8	14.5	9	2.5	18.3	9.3	8	M5×0.8	7.4
	6	22	14.5	26.5	15.5	11.2	2.5	22.6	13	13	R1/8	18.5
	8	28.1	18	34	17.8	13.6	3	27.8	17	17	R1/4	35
	10	27.5	18	34	19.4	16.3	3	33.3	17	17	R1/4	57.5
	12	34.9	22	44.8	22.4	19.7	5	39.7	20	24	R1/2	98

型式 ①Type	②D	③公称 型号	A	B	C	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
MSTEL	4	M5	16.6	9	9	10	M5×0.8	3.2	6.2
	4	1	17.1	19.8	10	10	R1/8	4.4	9.5
	4	2	22.8	17.7	14	14	R1/4	4.4	18.7
	6	M5	17.7	17.7	9	10	M5×0.8	3.2	7.7
	6	1	20.9	11.2	10	10	R1/8	8.5	11
	6	2	23.9	14	14	14	R1/4	8.5	20.2
	6	3	24.9	17	17	17	R3/8	8.5	29.5
	8	1	23.5	13.6	10	10	R1/8	15	14.9
	8	2	26	14	14	14	R1/4	15	23.6
	10	1	25.8	16.3	17	17	R1/8	22.1	26.3
	10	2	28.8	16.3	17	17	R1/4	31.5	31
	10	3	28.3	16.3	17	17	R3/8	31.5	33

●色 型式

5 天 发 货

⑥上海·广州发货
⑦遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

⑧超过表中标示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9



Order 订货范例

型式 ①Type · ②D ③公称型号
C—MSELG4 — 1

■加长L型接头



CAD 2D 3D

库存

■L型回转接头



CAD 2D 3D

库存

■T型二通接头



CAD 2D 3D

库存

■螺纹接管



CAD 2D 3D

库存

■Y型二通接头




CAD 2D 3D

库存


规格

使用流体	压缩空气
使用压力范围	0~0.9MPa
保证耐压力	1.0MPa
保证真空压力	—100kPa
使用温度范围	5~60℃


Type	材质	表面处理
C—MSELG	黄铜 PBT	镀镍 —

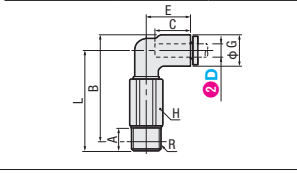


Type	材质	表面处理
C—USYELN	黄铜 PBT	镀镍 —

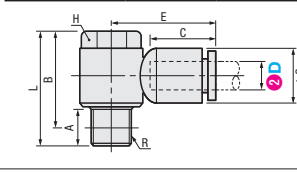


Type	材质	表面处理
C—MSTEL	黄铜 PBT	镀镍 —

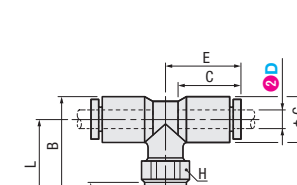

Type	材质	表面处理
C—MSBUL	黄铜 PBT	镀镍 —

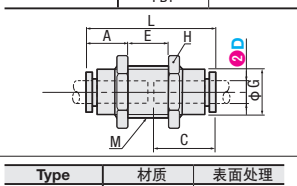

Type	材质	表面处理
C—MSYL	黄铜 PBT	镀镍 —

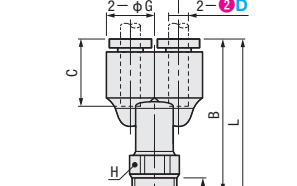

型式 ①Type	②D	③公称 型号	牙径	A	B	C	E	φG	L	对边 H	重量 (g)
C—MSELG	4	1	R1/8	5.5	32.9	14.7	17.6	10.5	30.4	10	20
	4	2	R1/4	8	33.8	14.7	17.6	10.5	33.1	14	36
	6	1	R1/8	5.5	35.8	17.1	20.7	12.5	32.2	10	20
	6	2	R1/4	8	37	17.1	20.7	12.5	34.7	14	32
	8	1	R1/8	5.5	43.4	18.7	23	14.3	38.9	12	42.5
	8	2	R1/4	8	44.6	18.7	23	14.3	41.4	14	43.5
	8	3	R3/8	8	44.6	18.7	23	14.3	41.4	17	54
	10	2	R1/4	8	53.4	20.9	26.6	17.8	48.5	17	62.5
	10	3	R3/8	8	52.8	20.9	26.6	17.8	47.9	17	55.5
	12	3	R3/8	9	62.8	23.6	30.5	21.1	56.9	17	70
	12	4	R1/2	10	62.6	23.6	30.5	21.1	57.1	21	96

型式 ①Type	②D	③公称 型号	牙径	A	B	C	E	φG	L	对边 H	重量 (g)
C—USYELN	4	M5	M5	3.8	17.1	14.6	19.9	10.5	31	10	6.5
	4	1	R1/8	6	20.7	14.6	21.6	10.5	34.4	10	16
	6	M5	M5	3.8	17.1	17.1	21.8	12.4	36.6	10	8
	6	1	R1/8	6	20.7	17.1	23.7	12.4	40.4	10	16
	6	2	R1/4	9	23	17.1	25.9	12.4	43.6	14	36
	8	2	R1/4	9	23	18.9	27.7	14.3	44	14	45
	8	3	R3/8	10	27.4	18.9	29.9	14.3	45	17	50
	10	2	R1/4	9	23	20.4	29.6	17.9	49.2	17	32
	10	3	R3/8	10	27.4	20.4	31.7	17.9	49.4	17	48
	12	3	R3/8	10	27.4	22.8	35	21.2	54.4	17	54
	12	4	R1/2	14	33.9	22.8	37.2	21.2	56.9	21	88

型式 ①Type	②D	③公称 型号	牙径	A	B	C	E	φG	L	对边 H	重量 (g)
C—MSTEL	4	M5	M5	2.2	19.4	14.5	17.4	10.5	15.3	10	8
	4	1	R1/8	5.5	21.2	14.5	17.4	10.5	18.7	10	12
	4	2	R1/4	8	22.9	14.5	17.4	10.5	21.7	14	18
	6	M5	M5	2.5	23.8	17.1	20.7	12.4	18.8	10	