



CAD数据文件夹名: 48_Fittings_Vacuum_Pads



CAD数据文件夹名: 48_Fittings_Vacuum_Pads

 
Order 型式 (Type · No.)
订货范例 VPSK10

■吸盘

海绵型




波纹型




Type	■ 材质	吸盘形状	■ 硬度	颜色
VPSK	氯丁橡胶	海绵型	—	黑色
VPBT	丁腈橡胶	—	肖氏A55	黑色
VPBE	导电性硅橡胶	波纹型	肖氏A60	黑色

海绵型

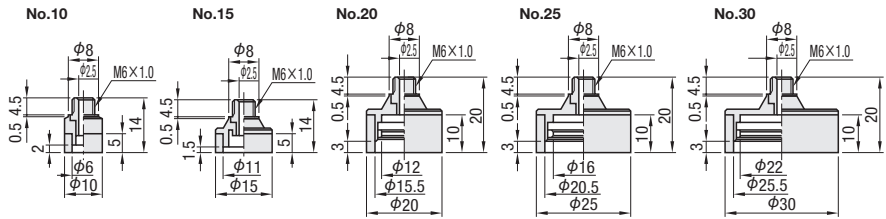

波纹型

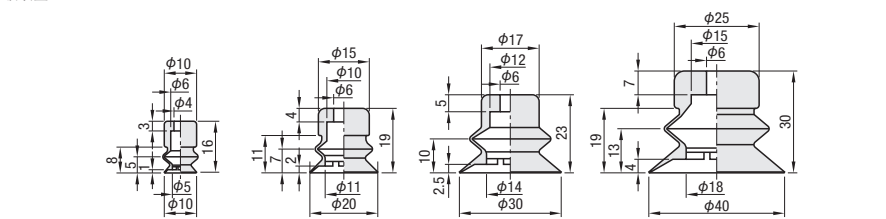

型式	No.	适用吸附配件 MVS□	安装类型
VPSK	10	10	附件式
	15	15	
	20	20	
	25	25	
	30	30	

型式	No.	适用吸附配件 MVB□	安装类型
VPBT VPBE	10	10	附件式
	20	20	
	30	30	
	40	40	

Delivery 交货期 库存品
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)



数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。 P.9




Example
使用范例

  - 海绵型最适用于吸附表面凹凸不平的工作。
- 波纹型最适用于吸附塑料薄膜等软性工作。



■结构图

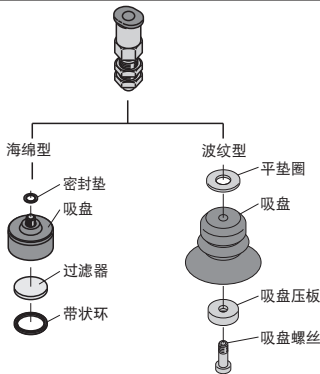


波纹型No.10不使用平垫圈和吸盘压板。

■规格


Type	VPSK	VPBT	VPBE
高温使用极限温度	80℃	110℃	180℃
低温使用极限温度	-45℃	-30℃	-40℃
耐候性	○	△	◎
耐臭氧性	△	△	◎
耐酸性	△	△	◎
耐碱性	◎	○	◎
耐油性	(汽油・轻油) △ (苯・甲苯) △	◎	△
表面电阻率	—	—	10 ⁴ ~10 ⁶ Ω/sq

■特性数据

●海绵型

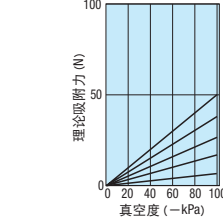

●波纹型

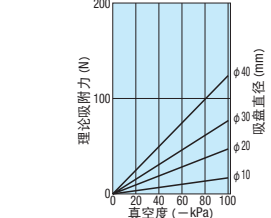



Order 型式 (Type · No.)
订货范例 C-VPBE40
C-VPBT40

■吸盘

海绵型



 波纹型

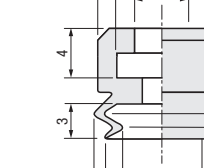


C-VPBT20




C-VPBT40

库存


C-VPBE10
C-VPBT10

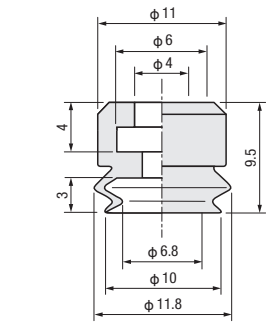


C-VPBE15
C-VPBT15

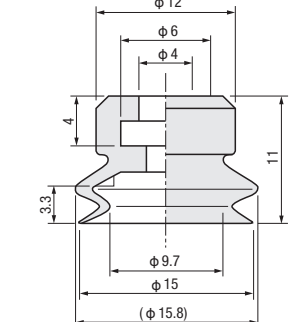


C-VPBE20
C-VPBT20

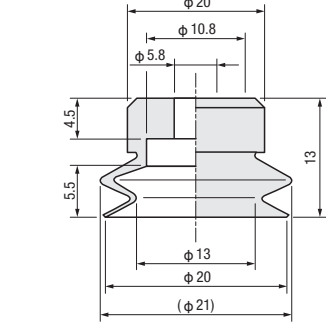


C-VPBE30
C-VPBT30

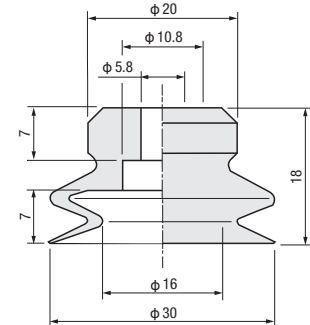

C-VPBE40
C-VPBT40

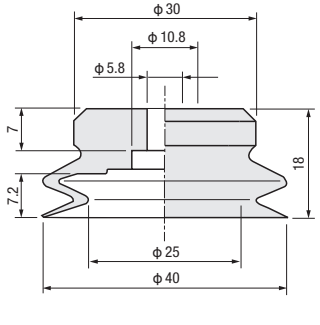

C-VPBE50
C-VPBT50

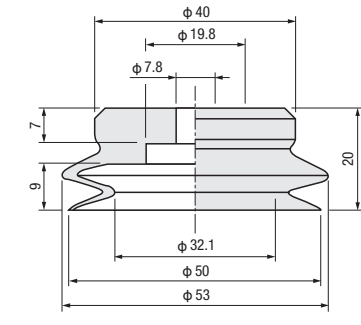

型式		吸盘材质 φ (mm)
Type	No.	
C—VPBT (丁腈橡胶) C—VPBE (硅胶)	10	10
	15	15
	20	20
	30	30
	40	40
	50	50

Delivery 交货期 库存品
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



橡皮管

快速接头

吸附零件

橡皮管・快速接头