

ベアリング用スペーサ ー外輪用ー
轴承用调整环
ー外圈用ー



CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

ベアリング押えピン ーL寸選択タイプー
轴承止动销
ーL尺寸选择型ー



CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (1Type · 2D) - (3L)
CLBSB6 - 5

标准加工品

適用 L尺寸公差

適用	負公差	正公差	相当材質	S表面処理
外圈用	CLBS	CLBT	5000系列铝合金	—
	CLBSB	CLBTB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
	CLBSM	CLBTM	—	无电解镀镍
	CLBS	CLBTS	相当于SUS304	—


25 / (6.3 /)

(L尺寸公差) (L尺寸正公差)

* L = 低于3 C0.2以下

型式		③L 指定単位0.1mm	d	(Dh)	適用軸承		
①Type	②D						
外圈用 (負公差) CLBS CLBSB CLBSM CLBSS (正公差) CLBT CLBTB CLBTM CLBTS	6	1.0～50.0	4	5	673		
	7		5	6	674		
	8		5	6	693		
	10		7	8	623		
	11		7	8	694		
	13		9	10	624	695	
	14		10	11	605		
	15		10	11	696		
	16	3.0～50.0	11	12	625		
	17		12	13	606		
	19		14	15	626	698	
	19A		16	17	6800		
	21		18	19	6801		
	22		17	18	608	6900	
	24		19	20	628	6901	
	24A		21	22	6802		
	26	3.0～100.0	20	21	6000		
	26A		23	24	6803		
	28		22	23	600	6902	
	30		24	25	6200		
	32		25	26	6201		
	32A		29	30	6804		
	35		29	30	6202		
	37		31	32	6904		
	37A		34	35	6805		
	42		34	35	6004	6905	6906
	42A		39	40	6806		
	47		39	40	6204		
	47A		44	45	6807		
	52		45	46	6205		
	52A		49	50	6808		
	55		46	47	6006		
	62		55	56	6206	6007	6908

Delivery 交货期 3 天 发货 次日出货 P.11

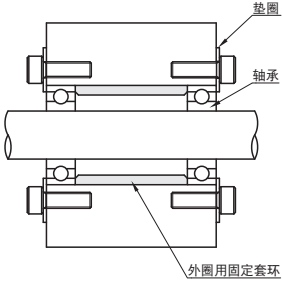

数量分类	标准订购		特殊订购
	数量	1～100	101～
交货期	通常	+5天	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

■与轴承内圈的尺寸相配合的带肩销。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (1Type · 2D) - (3H) - (1L)
BGP10 - 14 - L30

■L尺寸选择型 标准加工品

適用 L尺寸公差

適用	負公差	正公差	相当材質	S表面処理
L尺寸选择型	BGP	—	S45C	四氧化三铁保护膜
	BGPM	—	—	无电解镀镍
	BGPS	—	SUS304	—

25 / (1.6 / 6.3 /)

在Ds部止动轴承内圈

型式		H选择	L选择			T	B	M (粗牙螺纹)	ℓ	t	Ds	适用轴承			
1Type	2D		选择	选择	选择										
BGP BGPM BGPS	4	7	15	20	25	2	2	M4	6	0.7	6	674	694	624	
	5	8	15	20	25	2	2.5	M5	6	1.0	7	695	605	625	675
	6	9	20	25	30	2	3	M6	9	1.0	8	696	606	626	676
	8	11	20	25	30	3	4	M8	9	1.0	10	698	608	628	678
	10	13	20	25	30	3	5	M10	12	1.0	12	6800			
	12	14	20	25	30	3	6	M12	16	1.0	13	6900	6000		
	12	17	25	30	40	3	6	M12	16	1.0	16	6200			
	12	18	20	25	30	3	6	M12	16	1.0	14	6801			
	12	16	25	30	40	3	6	M12	16	1.0	15	6901	6001		
	12	18	30	40	50	3	6	M12	16	1.0	17	6201			
	15	18	30	40	50	3	6	M12	16	1.0	17	6802			
	15	19	40	50	60	3	6	M12	16	1.0	18	6902	6002		
	15	21	40	50	60	3	6	M12	16	1.0	20	6202			
	15	20	30	40	50	3	6	M12	16	1.0	19	6803			
	17	22	40	50	60	4	8	M16	20	1.0	21	6903	6003		
	17	24	40	50	60	4	8	M16	20	1.0	23	6203			
	17	23	30	40	50	4	8	M16	20	1.0	22	6804			
	17	25	40	50	60	4	10	M20	20	1.0	24	6904	6004		
	17	27	40	50	60	4	10	M20	20	1.0	26	6204			
	25	28	30	40	50	5	12	M24	20	1.0	27	6805			
	25	29	40	50	60	5	12	M24	20	1.0	28	6905			

Delivery 交货期 3 天 发货 大订单 发货日 +5 天 发货 数量 50～99

数量分类	标准订购			特殊订购
	小单	大单	大单	
数量	1～49	50～99	100～200	201～
交货期	通常	+5天	+7天	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

