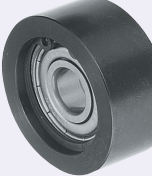


请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。


 Order 型式(①Type・②W) - ③D/公称宽度
 订货范例 AFB09 - 20

标准加工品




CAD 2D 3D

制 RoHS10



Type		M 材质		S 表面处理
不带法兰	带法兰	主体	法兰	轴承
AFBD	AFDF	铝合金	铝合金	钢
BFBD	BFDF	相当于S45C	SPCC	
MFBD	MFDF			

曾如防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
 表面处理和防锈方法请参考P.2906～2908。

●中心轴承型

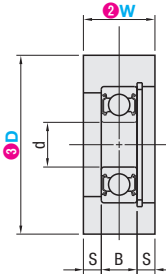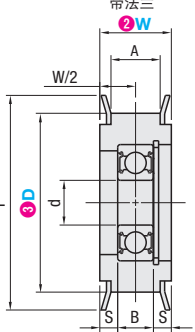●两侧轴承型

④轴承采用压入方式。 * 轴承精度JIS B1514 0级(压入前)

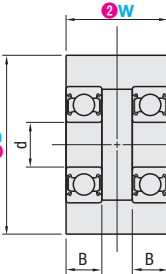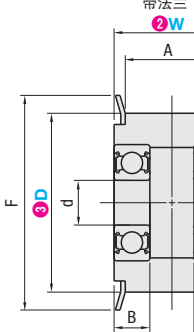④惰轮轴(悬臂销)可从P.632～656中选择。
 ④张力调整器 请从P.1226・1227中选择。

中心轴承型

型式	②W	③D	F	A	适用皮带公称宽度		S	轴承尺寸			使用扣环		规格有无		
					英寸	公制		No.	d	B	AFBD MFBD AFDF MFDF	BFBD BFDF	AFBD AFDF	BFBD BFDF	MFBD MFDF
不带法兰 AFBD BFBD MFBD	9	20 25 30	25 30 36	5 6 7	— 19 —	40 — 60	2.5 2.5 3	695ZZ 696ZZ 696ZZ	5 6 6	4 5 5	RTWS13 RTWN15 RTWS15	RTWN13 RTWN15 RTWN15	● ● ●	— — —	— — —
	10	25 30	30 36	6 7	— —	— 60	2.5 3	696ZZ 696ZZ	6 6	5 5	RTWS15 RTWS15	RTWN15 RTWN15	● ●	— —	— —
	11	25 30	30 36	7 9	— 31	—	3.25 4	696ZZ 698ZZ	6 8	5 6	RTWS15 RTWS19	RTWN15 RTWN19	● ●	— —	— —
	11.5	25 30	30 36	7.5 9	25 31	—	3.25 4	696ZZ 698ZZ	6 8	5 6	RTWS15 RTWS19	RTWN15 RTWN19	● ●	— —	— —
	14	30 35	35 40	9 11	31 37	— 100	4 4	698ZZ 6000ZZ	8 10	6 8	RTWS19 RTWS26	RTWN19 RTWN26	● ●	— —	— —
	15	30 40	35 48	9 11	31 37	— 100	4 4	698ZZ 6000ZZ	8 10	6 8	RTWS19 RTWS26	RTWN19 RTWN26	● ●	— —	— —
	16	40 48	48 54	11 14	37 50	— —	4 5	6000ZZ 6200ZZ	10 10	8 8	RTWS26 RTWS30	RTWN26 RTWN30	● ●	— —	— —
带法兰 AFDF BFDF MFDF	19	35 45 55	45 55 60	14 17	50 —	— 150	5.5 5 7	628ZZ 6200ZZ 6000ZZ	8 10 10	8 9 8	RTWS24 RTWS30 RTWS26	RTWN24 RTWN30 RTWN26	● ● ●	— — —	— — —
	22	45 55 60	55 65 70	17 21	— 75	— —	6.5 9 8.5	6200ZZ 6000ZZ 6200ZZ	10 10 10	9 8 9	RTWS30 RTWS26 RTWS30	RTWN30 RTWN26 RTWN30	● ● ●	— — —	— — —
	26	45 50	55 58	21	75	—	8.5 8.5	6000ZZ 6200ZZ	10 10	8 9	RTWS26 RTWS30	RTWN26 RTWN30	● ●	— —	— —

两侧轴承型

型式	②W	③公称	D	F	A	适用皮带公称宽度		轴承尺寸		
						英寸	公制	No.	d	B
不带法兰 AFBD	9	15 20W	15 20	18 25	5	—	40	675ZZ×2 676ZZ×2	5 6	2.5 3
	11	15 20	15 20	18 25	7	—	60	675ZZ×2 676ZZ×2	5 6	2.5 3
	11.5	15 20	15 20	18 25	7.5	—	25	675ZZ×2 676ZZ×2	5 6	2.5 3
	15	20 25	20 25	25 30	11	37	100	686ZZ×2 688ZZ×2	6 8	5 5
	19	25 30W	25 30	32 36	14	50	—	688ZZ×2 688ZZ×2	8 8	5 5
	22	25 35W	25 35	32 45	17	—	150	688ZZ×2 6000ZZ×2	8 10	5 8
	26	40W 45W	40 45	48 55	21	75	—	6000ZZ×2 6201ZZ×2	10 12	8 10
	27	60	60	67	22	—	200	6201ZZ×2	12	10
	32	45 65	45 65	55 74	27	100	250	6201ZZ×2	12	10
	37	55 65	55 65	67 74	32	—	300	6201ZZ×2	12	10
	45	70 60	70 60	80 67	40	150	—	6202ZZ×2	15	11
	49	70 70	70 70	80 80	44	—	400	6202ZZ×2	15	11
	58	60 70	60 70	67 80	53	—	500	6202ZZ×2	15	11
	59	70	70	80	54	200	—	6202ZZ×2	15	11

④米思米不承诺轴承的品牌



3 天 发 货

④上海・广州发货


 次日出货

P.11

大订单
 发货日 +7 天 发 货 数量 31～200

④不适用瞬达服务

数量分类	标准订购		特殊订购
	小单	大单	大单
数 量	1～30	31～200	201～
交货期	通常	+7天	另行报价


④超过表中标示的数量时，请在W0S中确认。 P.9



请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。


 Order 型式(①Type・②D) - ③W/W1
 订货范例 TPCFN50 - 31


惰轮树脂型

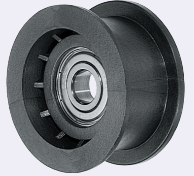


CAD 2D 3D


库存 RoHS10

TPBSN(带法兰惰轮)

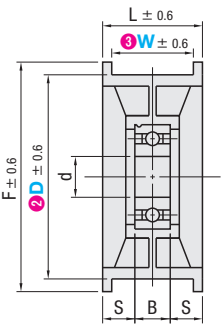

④请确认皮带宽度公差后，选择对应惰轮。
④使用环境温度：80℃以下 * 轴承精度 JIS B 1514 0级

TPCFN(带平惰轮)

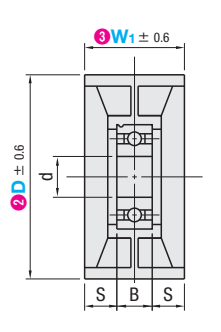

④材质 玻璃纤维强化尼龙(工程塑料)

型式	②D	③W	④W1	F	L	S	轴承尺寸			适用惰轮轴	规格有无	
							No.	d	B		TPBSN	TPCFN
TPBSN TPCFN	38	15	18	42	18	4.5	6200ZZ	10	9	WS010S	●	●
	40		26	48	26	8	6201ZZ	12	10	WS116S・WS122S	●	●
	45	20	25	50	25	7	6202ZZ	15	11	WS216S	●	●
	46			52	25	7.5	6201ZZ	12	10	WS112S・WS116S	●	●
	50	25	31	62	31	10.5				WS116S・WS122S	●	●
	60	30	—	66	36	13	6202ZZ	15	11	WS216S・WS222S	●	—
	70	28	—	80	35	12					●	—

④米思米不承诺轴承的品牌


惰轮轴



CAD 2D 3D

制 RoHS10

WS

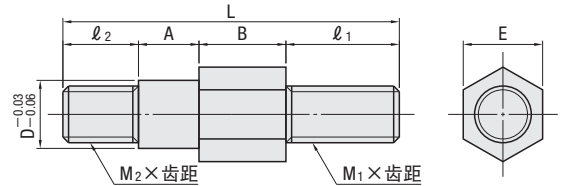

④有关不同尺寸的惰轮轴，请参考悬臂销(P.632～656)。

④材 质 S45C
 ④S 表面处理 四氧化三铁保护膜
 ④A 附 件 螺帽2个・弹簧垫圈2个

型式		A	B	D	ℓ ₁	M1×齿距	ℓ ₂	M2×齿距	E	L
WS	010S	8.5	10	10	17	M10×1.5	12	M8×1.25	14	47.5
	112S	9.5	12	12	14		M10×1.5	55.5		
	116S		16					59.5		
	122S		22					65.5		
	216S	10.5	16	15	17		60.5			
	222S		22				66.5			



●TPBSN・TPCFN

库存品

④隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	
	小单	大单
数 量	1～50	51～
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时，请在W0S中确认。 P.9

●WS

5 天 发 货

④上海・广州发货

