



若无特别指示，孔的端面倒角均为C0.5。此页所示图例仅为加工范例。  
在实际工作中，需考虑孔距精度、孔的垂直度、表面粗糙度、圆度、金属板的材质、平行度、有无淬火、注塑机的精度、产品的生产数量、工具的磨损度等各种因素。因此，米思米对该加工例所引起事故概不负责。敬请谅解。

精密级导柱


带肩型精密级导柱 (GPHL)

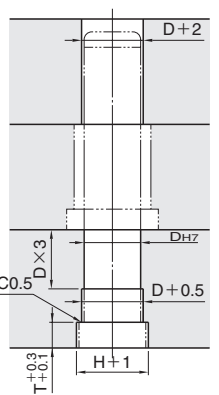

直杆型精密级导柱 (GPSL)

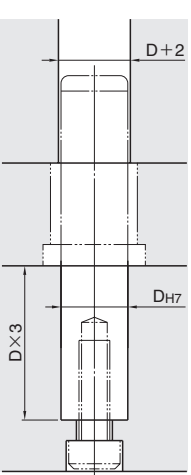


带防脱落槽 (YC) 加工直杆型导柱

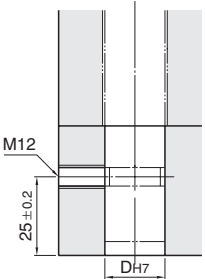


精密级导套



带肩型精密级导套 (GBH)

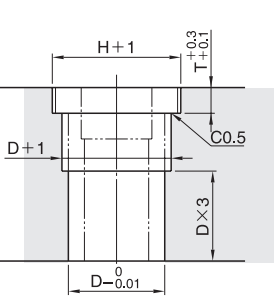

直杆型精密级导套 (GBS)

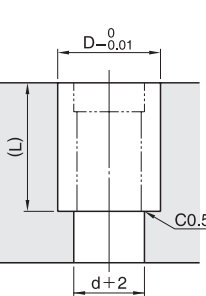


定距拉杆・定距拉杆用垫圈

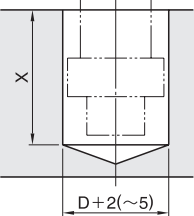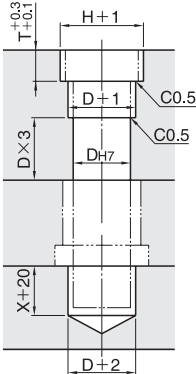


X为任意尺寸

精密级推板导柱

EGH

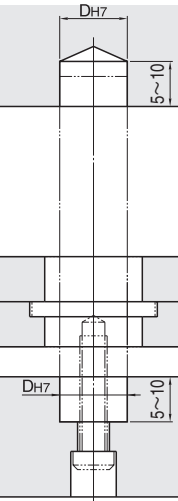


EGHC

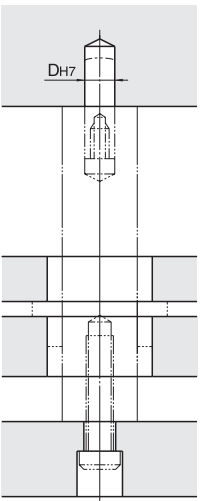


推板导柱

EGPD・EGPDX

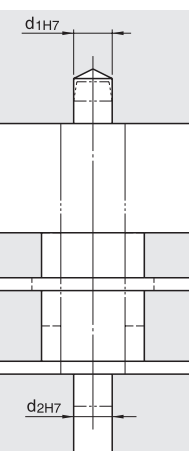


推板导套


油槽型推板导套 (EGBH)

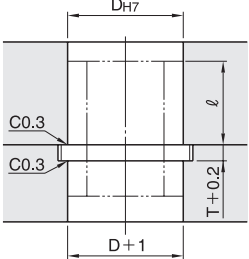


直线滚珠型推板导套 (EGBL)

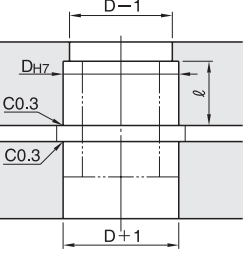

EGBZ

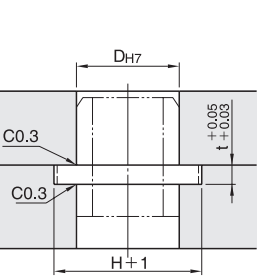


复位杆

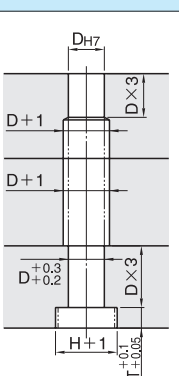


支承柱


(SPL)

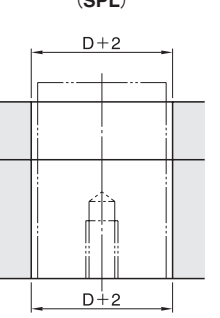

限位钉

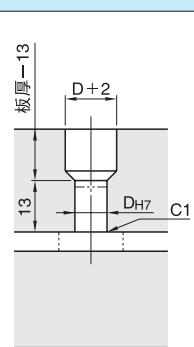


定距拉板隔套

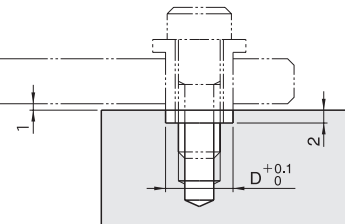


止动螺栓・螺栓拉杆

止动螺栓

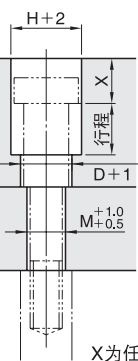


螺栓拉杆 (PBTN)

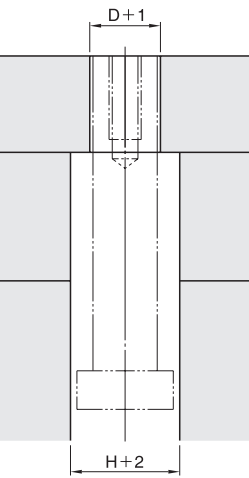

X为任意尺寸

中转接头


(JTW・JTWS)

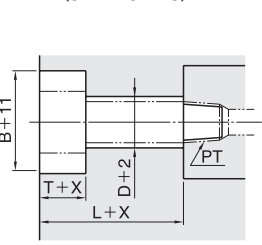

X为任意尺寸


冷却管

(WCP・WCSP)

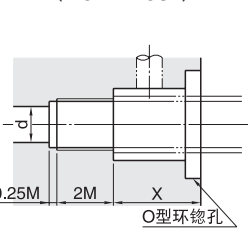


X为任意尺寸

顶模块

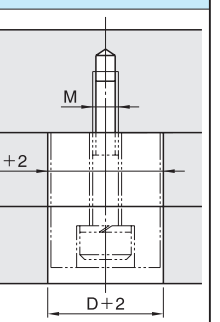

螺栓拉杆用垫圈

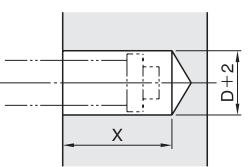

X为任意尺寸