 




高速钢
SKH51
肩部厚度4mm

ストレートエジクタピン ー精密全長(L)公差 $\begin{smallmatrix} +0.01 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 全長指定タイプ／軸径・全長指定タイプー
精密级直推杆
ー全長(L)公差 $\begin{smallmatrix} +0.01 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 全長指定型／軸径・全長指定型ー

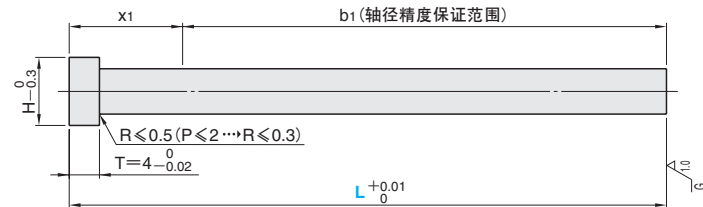

RoHS

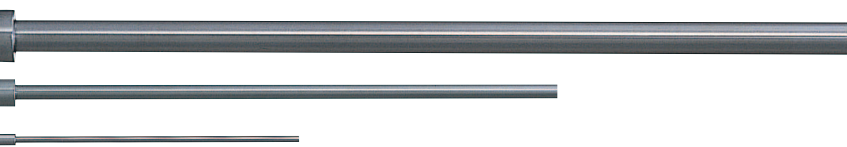

軸径精度保証範囲 (詳情 P.1179)
T4→x1 max.30

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保証範囲 (詳情 P.1181)

■精密级全長指定型

H	T	型号		L 指定単位0.01mm	単价 (元)	
		Type	P		L40.00~100.00	L100.01~150.00
3	4	EPH-LV (P $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$)	1	40.00 ~ 150.00		
			1.2			
			1.5			
4			2			
5			2.5			
6			3			
7			3.5			
			4			

請詢价 下述2种方法 P.51
Web 报价 米思米报价 http://cn.misumi-ec.com/
Fax 报价 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701

■軸径・精密级全長指定型

H	T	型号		L 指定単位0.01mm	P 指定単位0.01mm	単价 (元)	
		Type	No.			L40.00~100.00	L100.01~150.00
3	4	EPHVB (P $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.005 \end{smallmatrix}$)	1.5	40.00 ~ 150.00	1.00 ~ 1.49		
4			2		1.50 ~ 1.99		
5			2.5		2.00 ~ 2.49		
6			3		2.50 ~ 2.99		
			3.5		3.00 ~ 3.49		
7			4		3.50 ~ 3.99		

請詢价 下述2种方法 P.51
Web 报价 米思米报价 http://cn.misumi-ec.com/
Fax 报价 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701



Order
订货范例

型号 — L — P
EPH-LV 1 — 150.00
EPHVB 2 — 150.00 — P1.72



Delivery
交货期

3 天 发 货
上海・广州发货
数量>101时, 请另询交货期。



Alterations
追加加工





型号 — L — P — (KC・WKC...etc.)
EPH-LV 2 — 150.00 — TC2
EPHVB 4 — 150.00 — P3.72 — KC2

追加加工详情 P.61

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
	VKC	精密加工单止转面 P/2 ≤ VKC < H/2	請詢价 P.51
	VWC	精密加工双止转面 P/2 ≤ VWC < H/2	
	KC	加工单止转面 P/2 ≤ KC < H/2	
	WKC	加工平行双止转面 P/2 ≤ WKC < H/2	
	KAC	加工指定尺寸平行双止转面 P/2 ≤ KAC < H/2 KBC尺寸指定単位0.1mm KAC < KBC < H/2	
	KBC		
	RKC	加工直角双止转面 P/2 ≤ RKC < H/2	
	DKC	加工三止转面 P/2 ≤ DKC < H/2	
	SKC	加工四止转面 P/2 ≤ SKC < H/2	
	KGC	按指定角度加工双止转面 P/2 ≤ KGC < H/2 AG角度指定単位1° 0 < AG < 360	
	KTC	加工120°等分 三止转面 P/2 ≤ KTC < H/2	



Example
使用范例

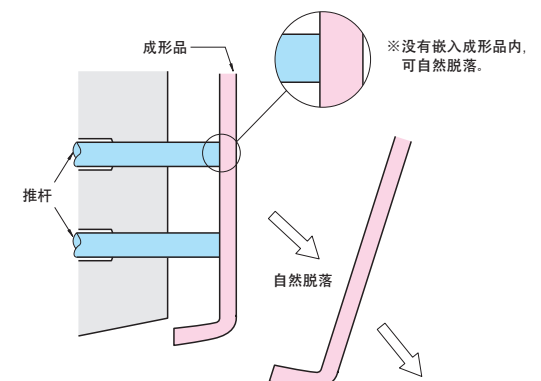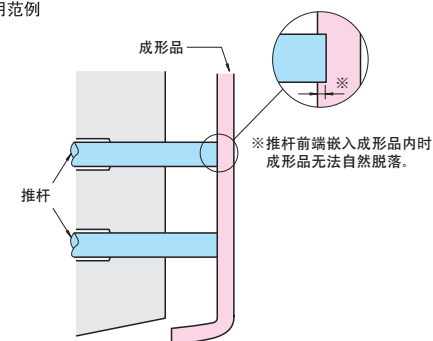

■特点

精密级全長指定型推杆全長偏差小, 因而不会嵌入成形品内, 可自然脱落。
可节省组装模具时调节推杆长度的时间。