 


高速钢
SKH51
肩部厚度4mm


Z溝加工付エジクタピン

Z型锁料推杆



—全长指定型—



RoHS

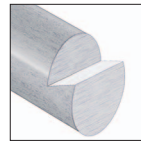

前端形状

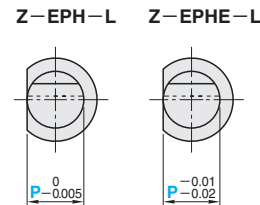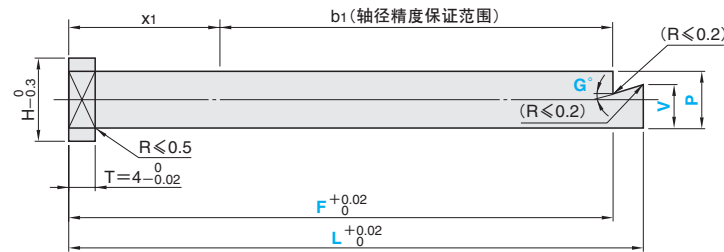

①以0°位置为基准(详见左视图)进行肩部加工, 以决定形状加工位置。

① $V - (L - F) \tan G \geq 1$

轴径精度保证范围(详情 P.1179)
T4 ... x1 max.30

材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 P.1181)

型号	肩部厚度	T P公差	T G公差	T V公差
Z-EPH-L	4mm (T4)	0 -0.005	±30'	±0.05
Z-EPHE-L	4mm (T4)	0 -0.01 -0.02		

H	T	型号 Type	P	L 指定单位0.01mm	V 指定单位0.5mm	G°	F 指定单位0.01mm
4	4	Z-EPH-L Z-EPHE-L	2	50.00~200.00	1.5~5.0 (V<P)	3 5 10 15 20 25 30	40.00~190.00 (L-F≤10)
5			2.5				
6			3				
7			4				
8			5				
9			6				
10			7				
11			8				

① $V - (L - F) \tan G \geq 1$



Order
订货范例

型号		L	V	G	F
Type	P				
Z-EPH-L	5	150.00	V2.0	G5	F145.00



Delivery
交货期

3 天 发 货
① 上海·广州发货
② 数量>101时, 请另询交货期。

型号	Type	P	单价 (元)
			L50.00~150.00
			L150.01~200.00
Z-EPH-L	2		
Z-EPH-L	2.5		
Z-EPH-L	3		
Z-EPH-L	4		
Z-EPH-L	5		
Z-EPH-L	6		
Z-EPH-L	7		
Z-EPH-L	8		

请询价 下述2种方法 P.51
Web报价 米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com/
Fax报价 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701



Alterations
追加加工



型号 - L - V - G - F - (AKC · AWC...etc.)
Z-EPH-L 5 - 150.00 - V2.0 - G5 - F145.00 - TC2

追加加工详情 P.61

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	AKC	AKC角度指定单位1° ① 0<AKC<360 ② AKC0不需指定	请询价 P.51
	AWC	AWC角度指定单位1° ① 0<AWC<360	
	ARC	ARC角度指定单位1° ① 0<ARC<360	
	ADC	ADC角度指定单位1° ① 0<ADC<360	
	KGA	KGA角度指定单位1° ① 0<KGA<360	
	KGB	KGB角度指定单位1° ① 0<KGB<360	

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	KAC	加工指定尺寸平行双转面 P/2<KAC<H/2 KBC尺寸指定单位0.1mm KAC<KBC<H/2 ③ 不可与其它止转面加工同时使用	请询价 P.51
	KBC		
	HC	HC尺寸指定单位0.1mm ① P+1<HC<H	
	HCC	HCC尺寸指定单位0.1mm ① P+1<HCC<H-0.3	
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm ① 2<TC<4 (L, F为指定尺寸) ② 4-TC<Lmax.-L	
	NHC	肩部端面编号刻印加工 指定范围·指定方法 P.62	
	NHN	肩部端面编号刻印加工(自动连号) 指定范围·指定方法 P.62	




Example
使用范例


■特点

Z型锁料推杆前端加工有Z型槽, 有锁定主流道的作用。

RCPN
(P.733)

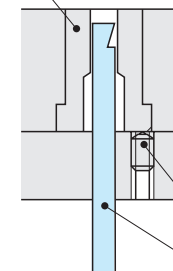

球头柱塞
(P.623)
Z槽加工推杆

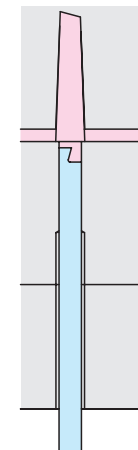

■前端加工推杆

	5A (Z槽加工) $F^{+0.02}_0$ ($F>200 \rightarrow F^{+0.05}_0$) ($R\leq 0.2$) $L^{+0.02}_0$ ($L>200 \rightarrow L^{+0.05}_0$) ① $0^\circ \leq G \leq 45^\circ$ ② $1.5 \leq V < P$ ③ $L - F \leq 10$ ④ $V - (L - F) \tan G \geq 1$ ⑤ 不可指定R
--	--

SKH51 全长指定型 P.127
SKH51 轴径·全长指定型 P.129