 


高速钢
SKH51
肩部厚度4mm




段付エジェクタピン ー先端面簡易ラップ・全長指定タイプ／先端径・全長指定タイプー

台阶推杆

ー前端面抛光加工・全長指定型／前端直径・全長指定型ー



RoHS

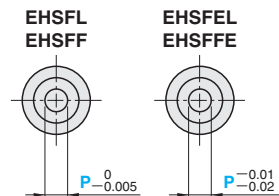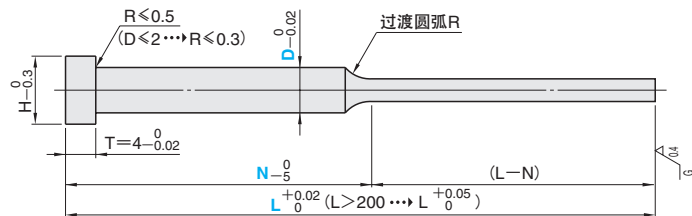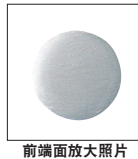

杆部直径(D)精度保证范围 (详情 P.1179)
过渡圆弧R (详情 P.1180)

■ 材质 SKH51
■ 硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围 (详情 P.1181)

型号		肩部厚度	P公差
全長指定型	前端直径・全長指定型		
EHSFL	EHSFF	4mm(T4)	0 -0.005
EHSFEL	EHSFFE		-0.01 -0.02

■全長指定型

H	T	型号		D	L 指定单位0.01mm	P					N		
		Type				0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	40	50	60
3	4	EHSFL (P _{-0.005})	1.5	60.00~100.00 100.01~150.00	0.6 0.8 1.0								70
4			2	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00									
5		EHSFEL (P _{-0.01} -0.02)	2.5	100.00~150.00 150.01~200.00	1.0 1.2 1.5 2.0						50		100
6			3	100.00~150.00 150.01~200.00									

● L-N≥10

■前端直径・全長指定型

H	T	型号		D	L 指定单位0.01mm	P 指定单位0.01mm	N 指定单位1mm
		Type					
3	4	EHSFF (P _{-0.005})	1	40.00 ~ 150.00	0.80~0.90	0.80~1.40	N≥15 且 15≤(L-N)≤150
4			1.5	40.00 ~ 200.00			
5		EHSFFE (P _{-0.01} -0.02)	2	40.00 ~ 250.00	0.80~2.40	1.00~2.90	N≥15 且 20≤(L-N)≤200
6			2.5				
7			3	40.00 ~ 300.00	1.50~3.40		
			4		1.50~3.90		

Order 订货范围
型号 (全長指定型) EHSFL 3 - 190.30 - P2.0 - N100
(前端直径・全長指定型) EHSFF 4 - 300.00 - P3.00 - N150

Delivery 交货期
5 天 发货
● 上海・广州发货
● 数量≥51时, 请另询交货期。



型号 (全長指定型) EHSFL 2 - 150.00 - P1.5 - N70 - KTC1.5
(前端直径・全長指定型) EHSFF 4 - 300.00 - P3.00 - N150 - SKC3.4

追加加工详情 P.169


Alterations	Code	Spec.	元/Code
	VKC	精密加工单止转面 D/2≤VKC<H/2	关于止转面加工的 指定单位
	VWC	精密加工双止转面 D/2≤VWC<H/2	
	KC	加工单止转面 D/2≤KC<H/2	
	WKC	加工平行双止转面 D/2≤WKC<H/2	
	KAC KBC	加工指定尺寸平行双止转面 D/2≤KAC<H/2 KBC指定单位0.1mm KAC<KBC<H/2	(1) 配合轴径尺寸指 定止转面加工时 指定单位 可以0.05mm为单位
	RKC	加工直角双止转面 D/2≤RKC<H/2	
	DKC	加工三止转面 D/2≤DKC<H/2	(2) 自由指定止转面 加工时 指定单位 0.1mm
	SKC	加工四止转面 D/2≤SKC<H/2	
	KGC	按指定角度加工双止转面 D/2≤KGC<H/2 AG角度指定单位1° 0<AG<360	
	KTC	加工120°等分 三止转面 D/2≤KTC<H/2	

■全長指定型

型号		D	P	L	单价 (元)
Type					
EHSFL	1.5	0.6~1.0	0.6~1.0	60.00~100.00 100.01~150.00 50.00~100.00	请询价 2种方法 P.51
	2			100.01~150.00 150.01~200.00 100.00~150.00 150.01~200.00 100.00~150.00	
EHSFEL	2.5	1.0~2.0	1.0~2.0	100.00~150.00 150.01~200.00	
	3			100.00~150.00 150.01~200.00	

■前端直径・全長指定型

型号		单价 (元)				
Type	D	L40.00 L100.00	L100.01 L150.00	L150.01 L200.00	L200.01 L250.00	L250.01 L300.00
EHSFF EHSFFE	1					
	1.5					
	2					
	2.5					
	3					
	3.5					
	4					

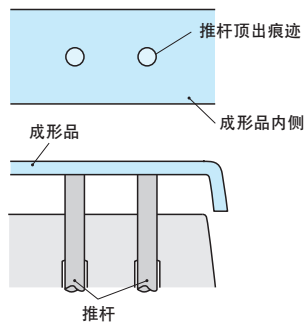

■特点

适用于在成形品外观上对推杆顶出痕迹有技术要求的透明零件及光学零件(如导光板, 透镜等)。