

相当于HPM1
SKD61

スプルーシュ 一汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm一

紧凑型浇口套



一通用螺栓型・法兰厚8mm一

该浇口套适用于15吨以下的小型注塑机。模具尺寸通常在150mm见方以下。

一直杆型一

RoHS

型号	材质	硬度
SBBZ	相当于HPM1	37~43HRC
SBBV	SKD61	48~52HRC

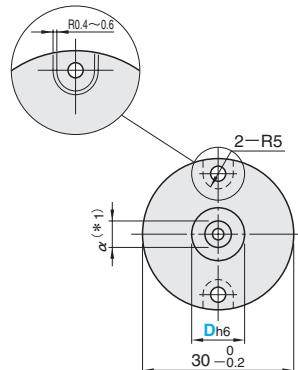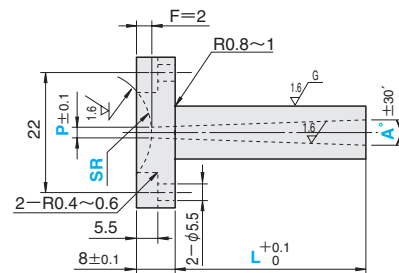



附件 CB5-12(2支)

<MISUMI独创规格>

一锥面型一

RoHS

型号	材质	硬度
SBBZT	相当于HPM1	37~43HRC
SBBVT	SKD61	48~52HRC

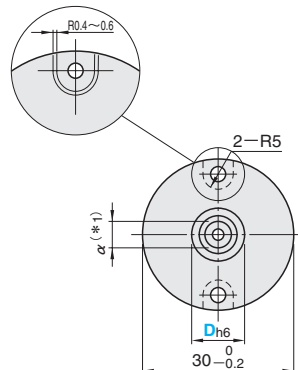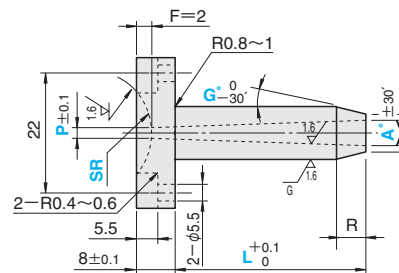

附件 CB5-12(2支)

Dh6	Type	型号	D	L (*2) 指定单位0.1mm	SR	P	A° 指定单位0.5°	V 指定单位0.1mm	G° 指定单位1°
		Type							
8	一直杆型一 (相当于HPM1) (SKD61)	SBBZ SBBV	8	0~80.0	11	2	(*3) 1~4	D>V>α+2 仅适用于 锥面型	1~10 仅适用于 锥面型
10	一锥面型一 (相当于HPM1) (SKD61)	SBBZT SBBVT	10						

(*1) α尺寸由L尺寸决定。
(*2) L尺寸受A尺寸限制。
(*3) L尺寸极限表

A	Lmax.
1	50

加工极限

●直杆型

●锥面型

$D - \alpha \geq 2$ (α的计算公式) $\alpha = P + 2(L + 6) \tan \frac{A}{2}$

$V - \alpha \geq 2$

$L - \ell \geq 10$ $\ell = \frac{D - V}{2 \tan(G - 0.25)}$

*0.25为考虑了G的公差数值。

通用螺栓, 法兰厚8mm型为L-ℓ≥10。

三角函数表 P.1215



Order
订货范例

型号	L	SR	P	A	V	G
SBBV 10	50.0	SR11	P2	A2		
SBBVT 10	50.0	SR11	P2	A2	V8	G6



Delivery
交货期

3 天 发 货

上海・广州发货

数量≥15时, 请另询交货期。

L	单价 (元)			
	直杆型		锥面型	
	SBBZ	SBBV	SBBZT	SBBVT
0 ~ 20.0				
20.1 ~ 40.0				
40.1 ~ 60.0				
60.1 ~ 80.0				

请询价 下述2种方法 P.51
Web报价 米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com/>
Fax报价 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701



Alterations
追加加工

型号 - L - SR - P - A - V - G - (BC・BN...etc.)


SBBVT 10 - 50.00 - SR11 - P2 - A2 - V8 - G6 - BXR2 - LKC
SBBZ 10 - 40.1 - SR11 - P2 - A2 - FC1

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	BC	变更安装螺栓孔数 安装螺栓孔2个...4个 (附带螺栓 4个)	请询价 P.51
	BN	变更安装螺栓孔数 安装螺栓孔2个...0个 (附带螺栓 0个) 仅适用于SBBZ・SBBZT	
	LKC	变更全长公差 $L + 0.1 \dots L - 0.02$ 使用LKC时, L尺寸可指定单位0.01mm	
	B形状 (半圆形)	指定方法 BXR2 + 螺栓孔位置 KC位置(使用KC代码时) ●R尺寸选择 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 3	

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	FC	变更球面(SR)的深度 可选择FC1, FC3。 使用FC代码时, α尺寸的计算方法会改变。	请询价 P.51
	KC	肩部加工单止转面 KC尺寸指定单位0.5mm $D/2 \leq KC < 15$ 不可与BC同时使用 有时会与SR部相干涉。	
	WKC	肩部加工双止转面 WKC尺寸指定单位0.5mm $D/2 \leq WKC < 15$ 不可与BC同时使用 有时会与SR部相干涉。	



Example
使用范例

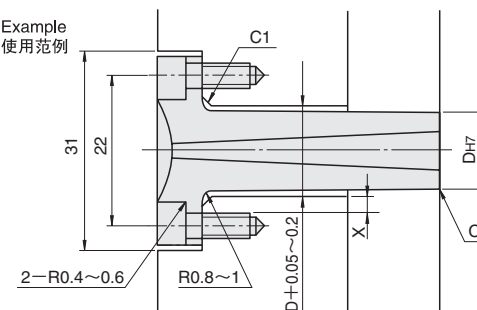

【浇口套装配孔和安装范例】

浇口套装配孔和螺纹孔的位置很近, 壁厚X尺寸很薄, 孔加工时请注意。

■SBBZ・SBBV・SBBZT・SBBVT

D	Xmm
8	4.4~4.475
10	3.4~3.475

在法兰根部设置了圆弧R, 以减少应力集中。

浇口
口位
套环