

螺栓拉杆

—外螺纹型—


螺栓拉杆

—外螺纹强化型—



RoHS

PBTX

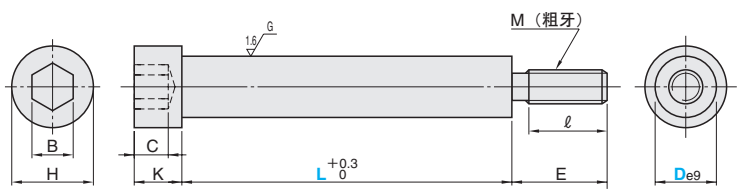

⚠ 对外螺纹强度要求较高时, 请选择右页产品 **PBTK** **P.938**

⚠ L尺寸短的规格, 带肩螺栓 **MSB** **P.1122** **MSBL** **P.936・1121**

材质 SCM435
硬度 33~38HRC

<MISUMI独创规格>

C	K	H	B	E	M	ℓ	型号		L	单价 (元)	
							Type	D			
4	8	16	6	19	M6	17	PBTX (外螺纹型)	10	100 110 120 130 140 150		
4	8	18	8	22	M8	20		13	100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260		
								16	100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260		
									100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260		
									100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260		
									140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 300		
9	13	27	14	38	M12	26		20	170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 300		
								25	170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 300		
10	18	33	17	44	M16	32					
⊗ PBTX不可与PBTN组合使用。											

Order
订货范例

型号 — L

PBTX 20 — 160


Delivery
交货期

库存品

⚠ 隔日上海・广州发货 **P.37**
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

⚠ 数量>101时, 请另询交货期。

Example
使用范例

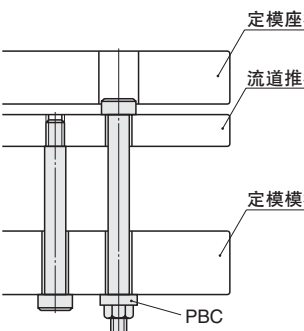


定模座板
流道推板
定模模板
PBC



RoHS

PBTK

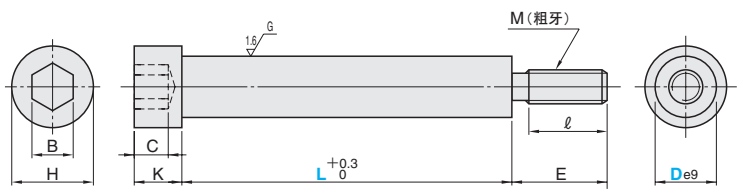

⚠ 对外螺纹强度要求较高时, 请选择右页产品 **PBTK** **P.938**

⚠ L尺寸短的规格, 带肩螺栓 **MSB** **P.1122** **MSBL** **P.936・1121**

材质 SCM435
硬度 33~38HRC

<MISUMI独创规格>

C	K	H	B	E	M	ℓ	型号		L	单价（元）
							Type	D		
4	8	16	6	19	M8	17	PBTK (外螺纹强化型)	10	100 110 120	
									130 140 150	
4	10	18	8	22	M10	20		13	100 110 120	
									130 140 150	
									160 170 180	
									190 200	
									210 220 230 240 260	
7	14	24	10	30	M12	23		16	100 110 120	
									130 140 150	
									160 170 180	
									190 200	
									210 220 230 240 260	
9	18	27	14	38	M16	26		20	140 150	
									160 170 180	
									190 200	
									210 220 230 240 250 260	
									280 300	
10	19	33	17	44	M20	32		25	170 180	
									190 200	
									210 220	
							230 240			
							250 260			
							280 300			

☒PBTK不可与PBTN组合使用。

Order
订货范例

型号 — L

PBTK 20 — 160


Delivery
交货期

库存品

⚠ 隔日上海・广州发货 **P.37**
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

⚠ 数量>101时, 请另询交货期。

Example
使用范例

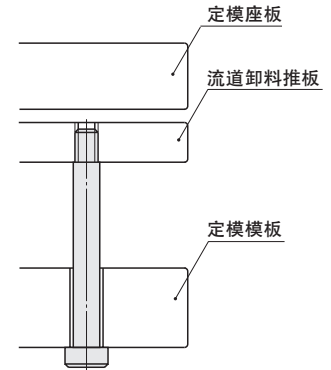

定模座板
流道卸料推板
定模模板

■特点

与PBTX(以往产品)相比, PBTK的肩部厚度、螺纹直径增大了1个级别。从而提高了负载承受力, 防止肩部、螺纹部损坏。


型号	D	10	13	16	20	25
PBTK(强化型)	螺纹M	M8	M10	M12	M16	M20
PBTK(普通型)		M6	M8	M10	M12	M16
PBTK(强化型)	肩厚K	8	10	14	18	19
PBTK(普通型)		8	8	13	13	18

■螺栓拉杆用垫圈 PBC



RoHS

PBC

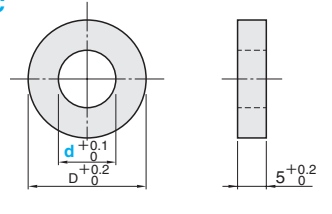

⚠ 材质 S45C
⚠ 硬度 34~43HRC

⚠ 附件 弹簧垫圈 (JIS B 1251-2号)

<MISUMI独创规格>

Order
订货范例

型号

PBC 8

Delivery
交货期

库存品


⚠ 隔日上海・广州发货 **P.37**
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

⚠ 数量>101时, 请另询交货期。

D	d	适用螺栓 拉杆外径	型号		单价 (元)
			Type	d	
15	6	10	PBC	6	
18	8	13		8	请询价 2种方法
21	10	16		10	
25	12	20		12	
30	16	25		16	

Example
使用范例

■模具外部无法安装定距拉板时, 使用螺栓拉杆及专用垫圈可达到与定距拉板相同的功能。

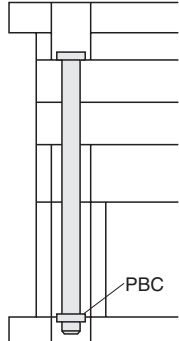

PBC