 



模具钢
SKD61
+
氮化处理

段付エジクタピン 一定尺タイプ／全長指定タイプ
台阶推杆
—标准规格／全長指定型—



RoHS

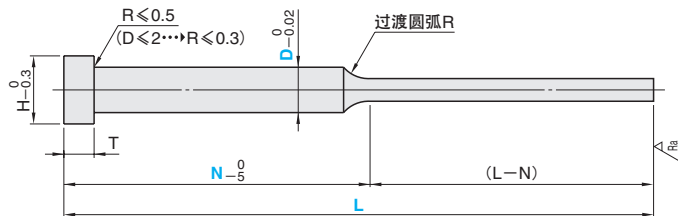

型号	肩部厚度	T公差	L公差	表面粗糙度Ra
ENS	4mm (T4)	-0.02	$+5$ $+0.1$	—
EJS	6mm (JIS)	-0.05		
ENSL	4mm (T4)	-0.02	$+0.02$ ($L > 200 \cdots L +0.05$)	1.6
EJSL	6mm (JIS)	-0.05		

杆部直径 (D) 精度保证范围 (详情 P.1211)
过渡圆弧R (详情 P.1212)

材质 SKD61 + 氮化处理

硬度 表面 : 900HV ~

材料 : 40 ~ 45HRC

材料硬度保证范围 (详情 P.1213)

氮化表面硬度保证范围 (详情 P.1213)

H	T	型号		L		P	N
		Type	D	标准规格	全長指定 (指定单位 0.01mm)		
3	4	ENS (标准规格)	1.5	100	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0	40 50
				150	100.01 ~ 150.00		40 50 70
		ENSL (全長指定)	2	100	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0 1.2 1.5	40 60
				150	100.01 ~ 150.00		40 50 70 90
		ENSL (全長指定)	2.5	100	50.00 ~ 100.00	1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	50 60
				150	100.01 ~ 150.00		50 60 70 90
6	4	ENS (标准规格)	1.5	100	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 70 90
				150	100.01 ~ 150.00		40 50 70 90
		ENSL (全長指定)	2	100	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 70 90
				150	100.01 ~ 150.00		40 50 70 90
		ENSL (全長指定)	2.5	100	50.00 ~ 100.00	1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	50 60
				150	100.01 ~ 150.00		50 60 70 90
8	4	ENS (标准规格)	1.5	100	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 70 90
				150	100.01 ~ 150.00		40 50 70 90
		ENSL (全長指定)	2	100	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 70 90
				150	100.01 ~ 150.00		40 50 70 90
		ENSL (全長指定)	2.5	100	50.00 ~ 100.00	1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	50 60
				150	100.01 ~ 150.00		50 60 70 90
10	4	ENS (标准规格)	1.5	100	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 70 90
				150	100.01 ~ 150.00		40 50 70 90
		ENSL (全長指定)	2	100	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 70 90
				150	100.01 ~ 150.00		40 50 70 90
		ENSL (全長指定)	2.5	100	50.00 ~ 100.00	1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	50 60
				150	100.01 ~ 150.00		50 60 70 90

☑ 肩部厚度JIS型的D < 4时T=4, 请按照肩部厚度4mm的[ENS]、[ENSL]订购。☑ L-N ≥ 10 (仅限ENSL、EJSL)。



Order
订货范例

型号	L	P	N
ENS 2	150	1.0	70
EJS 4	150	P2.0	N50
ENSL 2.5	149.78	P1.5	N70
EJSL 5	223.70	P3.5	N100

☑ 在订购“ENS”时, 数值前无需字母 (P、N)



Delivery
交货期

•ENS

5 天 发 货

☑ 上海・广州发货

☑ 数量 ≥ 51时, 请另询交货期。

•EJS・ENSL・EJSL

9 天 发 货

☑ 上海・广州发货

☑ 数量 ≥ 51时, 请另询交货期。



Alterations
追加加工



型号	L	P	N	(KC・WKC...etc.)
EJS 4	150	P1.5	N50	NC
ENSL 2.5	149.78	P1.5	N70	NCW

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
	KC	加工单止转面 D/2 ≤ KC < H/2	请询价 P.51
	WKC	加工平行双止转面 D/2 ≤ WKC < H/2	
	KAC	加工指定尺寸平行双止转面 D/2 ≤ KAC < H/2 KBC指定单位0.1mm KAC < KBC < H/2	请询价 P.51
	KBC		
	RKC	加工直角双止转面 D/2 ≤ RKC < H/2	请询价 P.51
	DKC	加工三止转面 D/2 ≤ DKC < H/2	
	SKC	加工四止转面 D/2 ≤ SKC < H/2	请询价 P.51
	KGC	按指定角度加工双止转面 D/2 ≤ KGC < H/2 AG角度指定单位1° 0 < AG < 360	
	KTC	加工120°等分 三止转面 D/2 ≤ KTC < H/2	请询价 P.51

型号	Type	D	L	单价 (元)
ENS	1.5	4	100	
			150	
			200	
			250	
	2	5	100	
			150	
			200	
			250	
	2.5	6	100	
			150	
			200	
			250	

型号	Type	D	L50.00 L100.00	L100.01 L150.00	L150.01 L200.00
ENSL	1.5	4			
		5			
		6			
		7			

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
	HC	变更H尺寸, 指定单位0.1mm ☑ D+1 ≤ HC < H	请询价 P.51
	TC	变更T尺寸, 指定单位0.1mm ☑ T/2 ≤ TC < T (L、N为指定尺寸) ☑ 仅限[ENSL]、[EJSL] ☑ L、N尺寸缩短了(T-TC) ☑ 仅限[ENS]、[EJS]	
	NC	加工定位销孔 ☑ 仅适用于H ≥ 4 ☑ 不可与NHC、NHN以外的 追加加工同时使用	请询价 P.51
	NCW	加工定位销孔+弹簧销压入 ☑ 仅适用于H ≥ 4 ☑ 不可与NHC、NHN以外的 追加加工同时使用	
	NCS	加工定位销孔+定位销压入 ☑ 仅适用于H ≥ 4 ☑ 不可与NHC、NHN以外的 追加加工同时使用 ☑ 仅适用于ENS、EJS	请询价 P.51
	NHC	肩部端面编号刻印加工 指定范围・指定方法 P.170 ☑ 不可与SKC同时使用	
	NHN	肩部端面编号刻印加工 (自动连号) 指定范围・指定方法 P.170 ☑ 不可与SKC同时使用	请询价 P.51

型号	Type	D	L	单价 (元)
EJS	1.5	4	100	
			150	
			200	
			250	
	2	5	100	
			150	
			200	
			250	
	2.5	6	100	
			150	
			200	
			250	

型号	Type	D	L100.00 L150.00	L150.01 L200.00	L200.01 L250.00
EJSL	1.5	4			
		5			
		6			
		7			