

调整滑板


—标准型(无油槽・带油槽)—

新产品

红色文字表示

自润滑滑板／小型自润滑滑板

—銅合金10mm・耐熱150℃型— —銅合金10mm型—

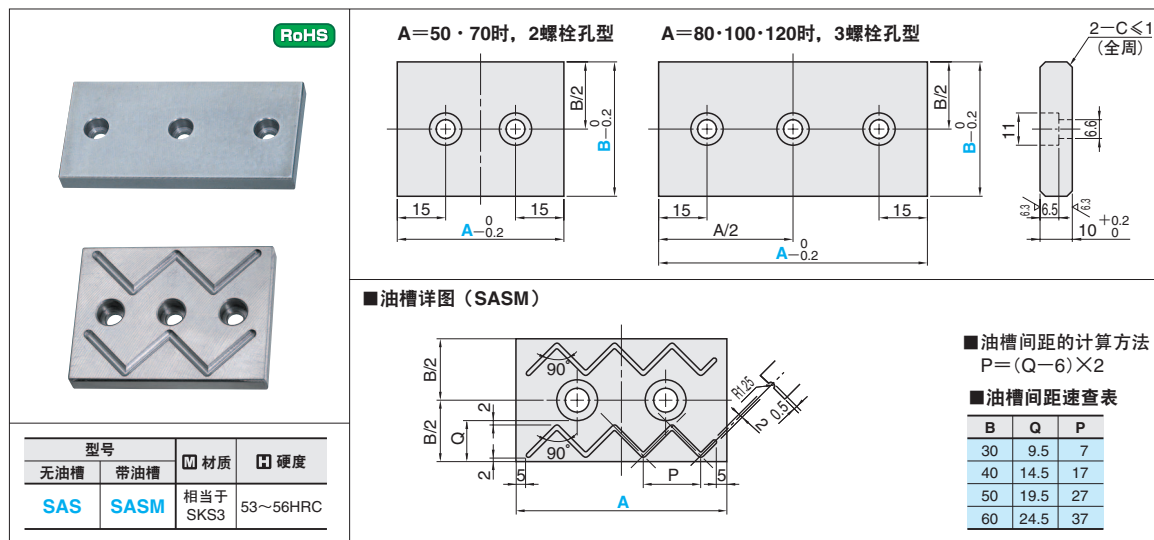

型号		单价 (元)	
Type	A	无油槽 SAS	带油槽 SASM
无油槽 SAS 带油槽 SASM	50	30	
		40	
		30	
	70	40	
		50	
		30	
	80	40	
		50	
		60	
	100	40	
		50	
		60	
	120	40	
		50	
		60	

请询价 下述2种方法

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下

http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

Order 订货范例

型号: SAS 70 — 40
 SASM 70 — 40

Delivery 交货期


5 天发货

上海・广州发货



数量≥21时, 请另询交货期。



(1) 螺栓固定型

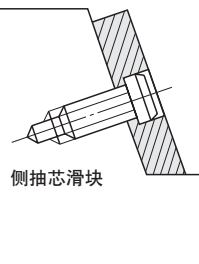

(2) 嵌入型

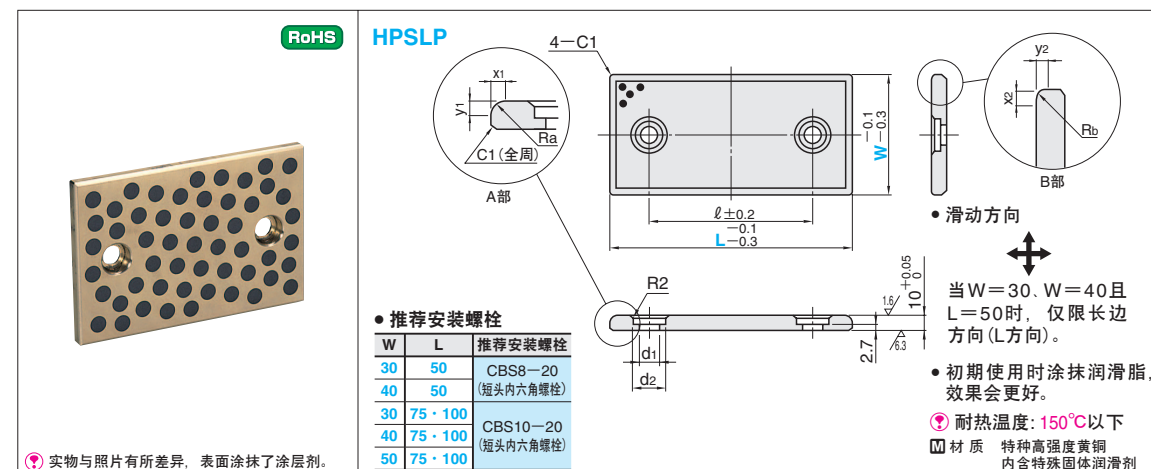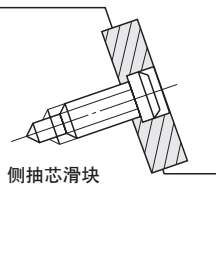

A部			B部			d1	d2	ℓ	孔数	型号	W	L	单价 (元)
Ra	x1	y1	Rb	x2	y2								
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20	2	HPSLP	30	50	
R5	4	3	R2	2	2	11	17.5	45				75	
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20				100	
R5	4	3	R5	4	3	11	17.5	45			40	50	
								50				75	
								45				100	
								50			50	75	
								45				100	
								50				75	
								50				100	

Order 订货范例

型号: HPSLP — 30 — 100


Delivery 交货期

5 天发货

上海・广州发货

数量≥20时, 请另询交货期。

- 特点:
- 与普通自润滑滑板相比, 本产品可在高温环境下使用。
 - 为获得良好耐热性及初期磨合性, 在滑板表面涂抹了涂层剂 (黑色)。
 - 如果去除涂层剂将不能获得初期磨合性, 请予以注意。
 - 可使用有机溶剂等去除涂层剂。

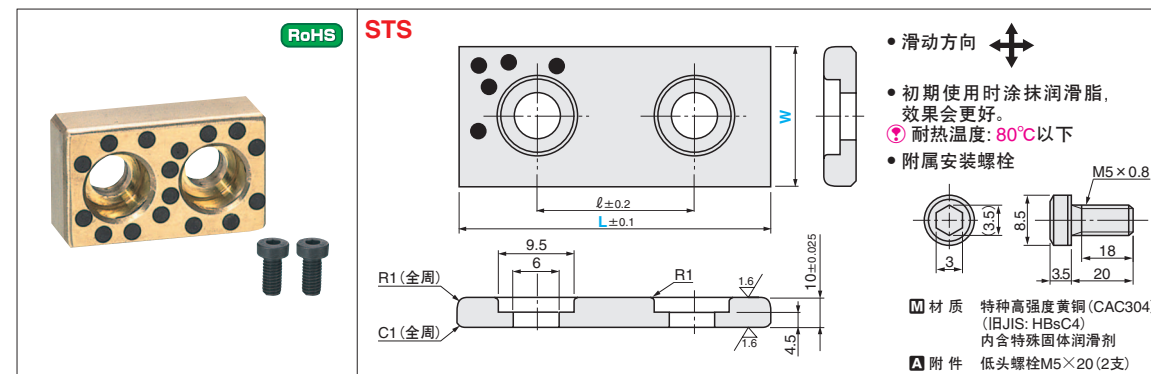

ℓ	型号	W	L	单价 (元)
14	STS	15	30	
20			40	
30			50	
50			75	
14		18	30	
20			40	
30			50	
50			75	
14		22	30	
20			40	
30			50	
50			75	

Order 订货范例

型号: STS — 18 — 50

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量≥20时, 请另询交货期。