

カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-


筒式加热器

-凸缘・导线保护均热型-

部分规格
可特注对应

RoHS

C-MKJCHN (无凸缘)
C-MKJCHA (凸缘形状A)
C-MKJCHB (凸缘形状B)

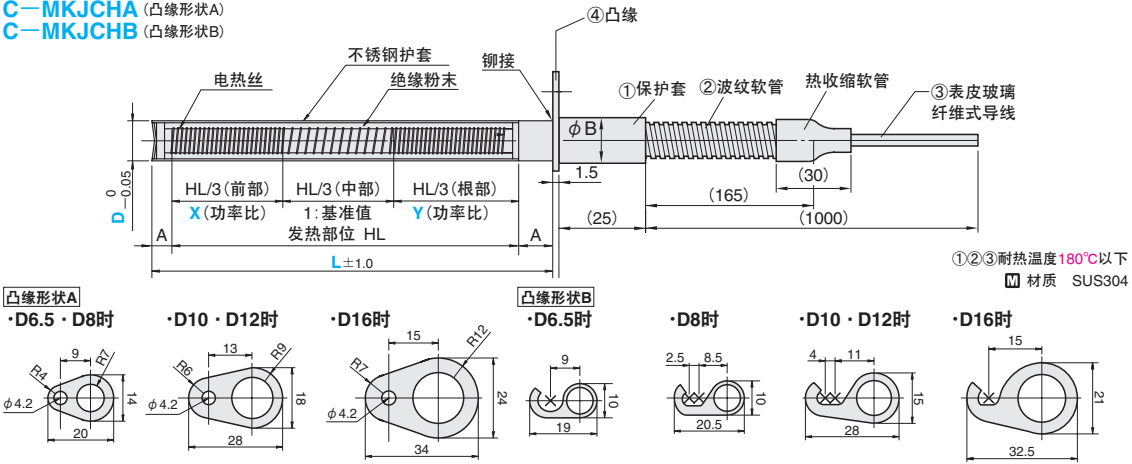

B	A	W 单位功率	型号 Type		L 指定单位1mm	V(电压) 选择	W(总功率) 指定单位10W	X(功率比) 指定单位0.1	Y(功率比) 指定单位0.1
			D	D					
10	5	单位功率的限制 2<单位功率(功率/cm²)<15 D=6.5~12 2<W/cm²<15 W/cm²=W/[D×(HL/3)×3.14/100] D=16 2<W/cm²<15 W/cm²=W/[D×(HL/3)×3.14/100]	C-MKJCHN (无凸缘)	6.5	50~350	200	50~1000	1.0~2.0	1.0~2.0
15	5		C-MKJCHA (凸缘形状A)	8	50~400		50~1450		
22	10		C-MKJCHB (凸缘形状B)	10	50~500		50~2300		
				12	50~600		50~3300		
				16	60~1000		50~7300		

有些功率比可能无法制作，请务必先予确认。

Order 订货范例

Alterations 追加加工

型号 - L - V - W - X - Y

C-MKJCHA 12 - 300 - V200 - W1200 - X1.4 - Y1.6

型号 - L - V - W - X - Y - (JC・M4・G4)

C-MKJCHA 8 - 180 - V220 - W500 - X1.4 - Y1.4 - JC3 - G4

Delivery 交货期

7 天 发货

上海・广州发货

数量>21时，请另询交货期。

均热型筒式加热器概要 P.1069

Alteration	Code	Spec.	元/1Code
	JC	变更导线长度。 指定方法 导线长度(mm) JC2 2000 JC3 3000	JC2 JC3 询价 P.51

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
	M4	M4螺栓用固定接头安装。	询价 P.51
	G4	M4螺栓用Y形固定接头安装。	

型号		单价(元)																		
Type	D	<L100	L101 L150	L151 L200	L201 L250	L251 L300	L301 L350	L351 L400	L401 L450	L451 L500	L501 L550	L551 L600	L601 L650	L651 L700	L701 L750	L751 L800	L801 L850	L851 L900	L901 L950	L951 L1000
C-MKJCHN (无凸缘)	6.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8																			
	10																			
	12																			
	16																			
C-MKJCHA (凸缘形状A) C-MKJCHB (凸缘形状B)	6.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8																			
	10																			
	12																			
	16																			

询价 下述2种方法 P.51

Web报价 米思米报价 百度一下

http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701


カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-

筒式加热器

-凸缘・导线保护均热型-

部分规格
可特注对应

RoHS

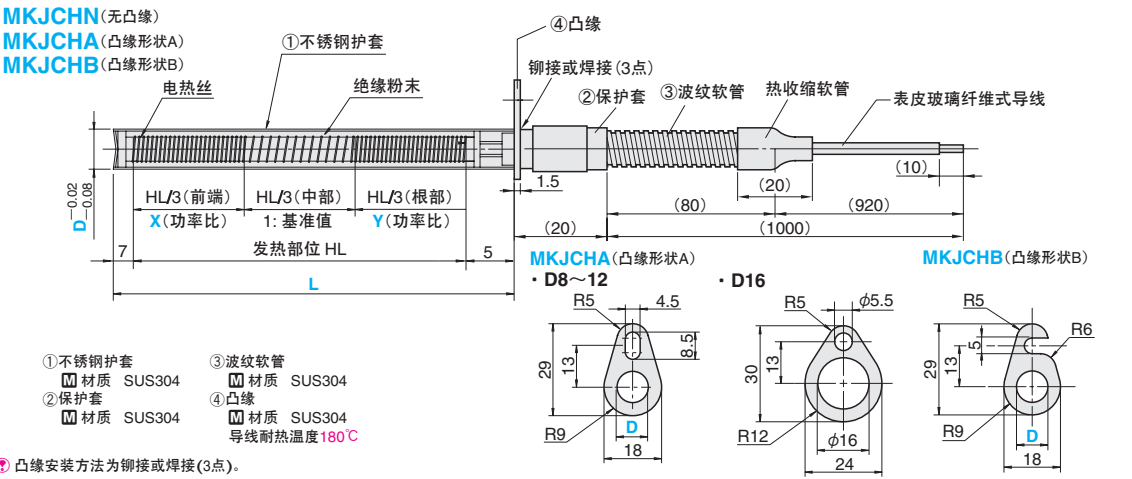

型号 Type		L 指定单位1mm	V(电压) 选择	W(总功率) 指定单位10W	X(功率比) 指定单位0.1	Y(功率比) 指定单位0.1	单价(元)
MKJCHN (无凸缘) MKJCHA (凸缘形状A) MKJCHB (凸缘形状B)	8	100~400	200 220	100~1100	1.0~2.0	1.0~2.0	询价 2种方法 P.51
	10			100~1600			
	12			100~1800			
	*16	100~600		100~2000			

- 单位功率限制 2<W单位功率(W数/cm²)<15

* D16不可选择MKJCHB
- 前端2<W×X/(X+Y+1)/{D×(HL/3)×3.14/100}<15

根部2<W×Y/(X+Y+1)/{D×(HL/3)×3.14/100}<15

中部2<W×1/(X+Y+1)/{D×(HL/3)×3.14/100}<15

Order 订货范例

Alterations 追加加工

型号 - L - V - W - X - Y

MKJCHA12 - 300 - V200 - W1200 - X1.4 - Y1.6

型号 - L - V - W - X - Y - (JC・M4・G4)

MKJCHA8 - 180 - V220 - W500 - X1.4 - Y1.4 - JC3 - G4

Delivery 交货期

7 天 发货

上海・广州发货

数量>21时，请另询交货期。

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
	JC	变更导线长度。 指定方法 导线长度(mm) JC2 2000 JC3 3000	询价 P.51
	M4	M4螺栓用固定接头安装	
	G4	M4螺栓用Y形固定接头安装	

功率比
是指加热器的总功率(W)分配给各部分的比率。
以中部功率为基准值1，前部和根部可按基准的倍率进行指定。
均热型筒式加热器概要 P.1069