

相当于
SKD61
+
氮化处理


 
STEPPED EJECTOR PINS —STANDARD TYPE—

台阶推杆

—标准规格—

产品导引

P.29

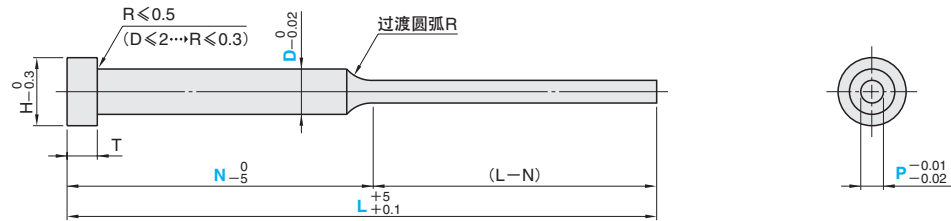

型号	肩部厚度	T公差
C-ENS	4mm (T4)	0 -0.02
C-EJS	6mm (JIS)	0 -0.05

材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面：900HV~
材料：40~45HRC

H	T	型号 Type	D	L 选择	P	N
3	4	C-ENS (标准规格)	1.5	100	0.8 1.0	40 50
				150		40 50 70
4			2	100	0.8 1.0 1.2 1.5	40 60
				150		40 50 70 90
				200		80 100
5			2.5	100	1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	50 60
				150		50 60 70 90
				200		70 80 100
6			3	100	1.5 1.8 2.0 2.5	50 60
				150		50 60 70
				200		70 80 100
8	6	C-EJS (标准规格)	4	150	1.5 2.0 2.5 3.0	50
				200		70 100
				250		100 125
9			5	150	3.0 3.5 4.0	50
				200		70 100
				250		100 125
10			6	150	4.0	50
				200		70 100
				250		100 125

肩部厚度JIS型的D<4时T=4, 请按照肩部厚度4mm的[C-ENS]订购。肩部有时会有氮化痕迹。

Order 订货范例
型号 — L — P — N
C-ENS 2 — 150 — 1.0 — 70
C-EJS 4 — 150 — P2.0 — N50

Delivery 交货期
5 天 发货

Price 价格
询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.302

Alterations 追加加工
型号 — L — P — N — (KC·WKC...etc.)
C-EJS 4 — 150 — P1.5 — N50 — KC2.0

Alterations	Code	Spec.
	KC	加工单止转面 D/2 ≤ KC < H/2 关于止转面加工的指定单位 (1) 配合轴径尺寸指定止转面加工时 指定单位
	WKC	加工平行双止转面 D/2 ≤ WKC < H/2 可以0.05mm为单位 (2) 自由指定止转面加工时 指定单位 0.1mm

Alterations	Code	Spec.
	HC	变更H尺寸,指定单位0.1mm D+1 ≤ HC < H
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm T/2 ≤ TC < T (L, N尺寸为指定尺寸) T-TC ≤ Lmax.-L

相当于
SKD61
+
氮化处理


 
STEPPED EJECTOR PINS —TOTAL LENGTH SPECIFIED TYPE—

台阶推杆

—全长指定型—

产品导引

P.29

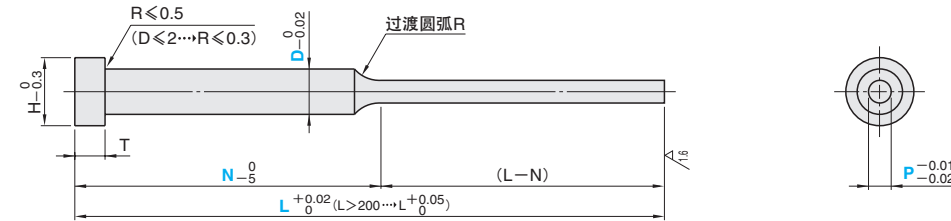

型号	肩部厚度	T公差
C-ENSL	4mm (T4)	0 -0.02

材质 相当于SKD61+氮化处理
硬度 表面：900HV~
材料：40~45HRC

H	T	型号 Type	D	L 指定单位0.01mm	P	N
3	4	C-ENSL (全长指定)	1.5	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0	40 50
				100.01 ~ 150.00		40 50 70
4			2	50.00 ~ 100.00	0.8 1.0 1.2 1.5	40 60
				100.01 ~ 150.00		40 50 70 90
				150.01 ~ 200.00		80 100
5			2.5	60.00 ~ 100.00	1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	50 60
				100.01 ~ 150.00		50 60 70 90
				150.01 ~ 200.00		70 80 100
6			3	60.00 ~ 100.00	1.5 1.8 2.0 2.5	50 60
				100.01 ~ 150.00		50 60 70
				150.01 ~ 200.00		70 80 100

L-N ≥ 10 肩部有时会有氮化痕迹。

Order 订货范例
型号 — L — P — N
C-ENSL 2.5 — 149.78 — P1.5 — N70

Delivery 交货期
5 天 发货

Price 价格
询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.302

Alterations 追加加工
型号 — L — P — N — (KC·WKC...etc.)
C-ENSL 2.5 — 149.78 — P1.5 — N70 — KC1.5

Alterations	Code	Spec.
	KC	加工单止转面 D/2 ≤ KC < H/2 关于止转面加工的指定单位 (1) 配合轴径尺寸指定止转面加工时 指定单位
	WKC	加工平行双止转面 D/2 ≤ WKC < H/2 可以0.05mm为单位 (2) 自由指定止转面加工时 指定单位 0.1mm

Alterations	Code	Spec.
	HC	变更H尺寸,指定单位0.1mm D+1 ≤ HC < H
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm T/2 ≤ TC < T (L, N尺寸为指定尺寸) T-TC ≤ Lmax.-L