


热交换管

RoHS

C-WHP

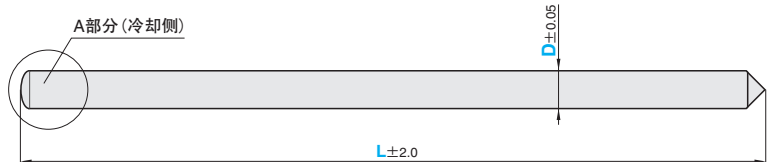

材质 铜
适用温度范围
30~200℃

型号		L												
Type	D													
C-WHP	2	35	40	45	50	55	60	65	75	85	105	125	145	
	3	40	45	50	55	60	65	75	85	105	125	145		
	4				50	55	60	65	75	85	105	125	145	165 205 225
	6	35	40	45	50	55	60	65	75	85	105	125	145	165 205 225
	8	35	40	45	50	55	60	65	75	85	105			

热交换管用润滑脂

C-MTJ

RoHS



规格

- ① 适用温度范围：-45℃~+200℃
- ② 容量：100g

热交换管用润滑脂的特点

- ① 提高C-WHP的热传导性。
- ② 也可在装拆C-WHP时作为润滑剂使用。



Order
订货范围

型号 — L
C-WHP 3 — 105
C-MTJ




Price
价格

询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.302



Example
使用范例

型腔

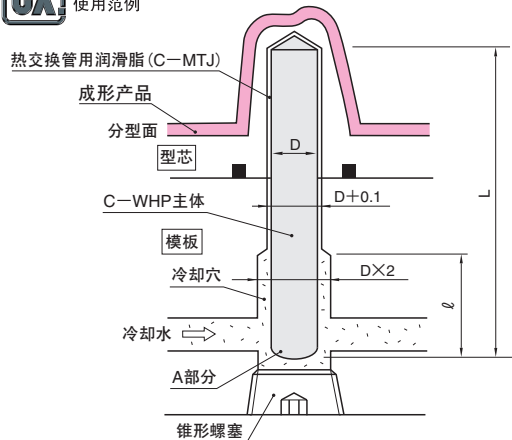


安装加工方法

- ① C-WHP安装孔径为D+0.1。
- ② 请按以下基准设置冷却穴。
 $\ell \rightarrow L/3$ 以上
孔径 $\rightarrow D \times 2$ 以上
- ③ 将C-WHP插入模具前，建议涂抹热交换管用润滑脂(C-MTJ)。
- ④ 安装C-WHP时，建议A部分安装在冷却流动侧。

* 绿色文字产品库存消耗完后废止。

C-WCPPT (锥螺纹)

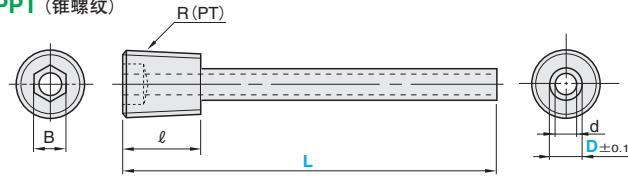


材质 黄铜

R (PT)	B	ℓ	d	型号		L
				Type	D	
1/8	5	7	1.5	C-WCPPT (锥螺纹)	2.5	150
			2		3	200
			3		4	250
						300



C-WCP (普通公制细牙螺纹)

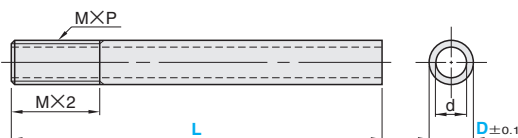

材质 黄铜

M×Pitch (细牙螺纹)	d	型号		L
		Type	D	
M 4×0.5	2.0	C—WCP (细牙螺纹)	4	50 100
				150 200
M 5×0.5	3.0		5	50 100
				150 200
				250 300
M 6×0.75	4.0		6	50 100
				150 200
				250 300
M 8×0.75	6.0		8	50 100
				150 200
				250 300
M10×1.0	8.0		10	50 100
		150 200		
			250 300	



Order
订货范围

型号 — L
C-WCPPT 3 — 200
C-WCP 6 — 150



Delivery
交货期

库存品




Price
价格

询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.302




Example
使用范例

C-WCP

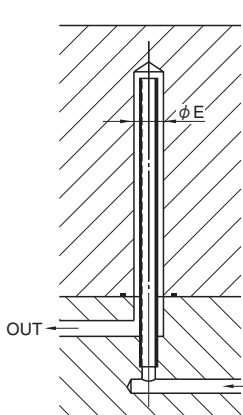

C-WCPPT

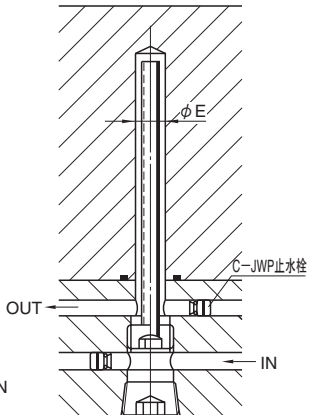

D	推荐 ϕE
2.5	5
3	6~7
4~5	8
6	10
8	12
10	16