

 
布胶
木板型

HEAT INSULATION SHEETS

隔热板

产品索引

☞ P.83



标准规格外
孔加工请来图咨询

标准型
高强度型

HEAT INSULATION SHEETS

隔热板

可进行孔加工,
请来图咨询

☞ D孔位置可指定。



RoHS


Type	尺寸指定型	4螺栓孔型	6螺栓孔型
布胶木板型	C-HIPCS	C-HIPCS-4H	C-HIPCS-6H

☞ 概要・特性 ☞ P.290


■主要成分

主要材料	主要基材	推荐使用温度
有机材料 (酚醛树脂)	棉布	90℃以下


—尺寸指定型—
C-HIPCS (A, B=20~)

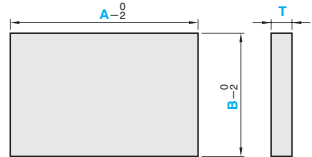

—4螺栓孔型—
C-HIPCS-4H (A, B=45~)

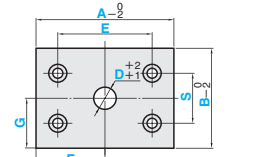

—6螺栓孔型—
C-HIPCS-6H (A, B=45~)

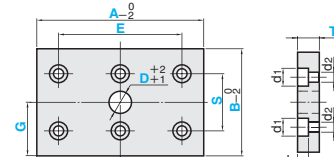


■螺栓孔尺寸表

T	d1	d2	t	螺栓(推荐)
5	11.5	5.5	3	FB5-12
10	11	6.5	7	CB6
15	14	9	9	CB8

☞ F, G无指定时
F=A/2
G=B/2

☞ T=5时
沉头孔加工为M5的平头螺栓孔
建议使用FB5-12。

 ☞ 螺栓孔位置E, S以中心线等分。



■带孔加工型

型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T	D	指定单位0.5mm E・S	指定单位1mm F・G
—4螺栓孔型— C-HIPCS-4H	45~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 451~500 501~550 551~600 601~650 651~700 701~750 751~800	45~50 45~100 45~150 45~200 45~250 45~300 45~350 45~400 45~450 45~500 45~550 45~600 45~650 45~700 45~750 45~800	5 10 15	0 20 25 0 20 25 32 0 20 25 32 45 50 60 100 0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 150	—4螺栓孔型— $d_1+8 \leq E \leq A-(d_1+8)$ $d_1+8 \leq S \leq B-(d_1+8)$ —6螺栓孔型— $2 \times d_1+16 \leq E \leq A-(d_1+8)$ $D+4 \leq E$ $d_1+16 \leq S \leq B-(d_1+8)$ $D+d_1+4 \leq S$ 使用HK代码时 为d1...d。	$D/2+8 \leq F \leq A-(D/2+8)$ $D/2+8 \leq G \leq B-(D/2+8)$ ☞ F・G无指定时 F=A/2 G=B/2 ☞ D=0时无需指定

☞ D=0时, 不加工中心孔D。

■尺寸指定型

型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T	型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T
C-HIPCS	20~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400	20~50 20~100 20~150 20~200 20~250 20~300 20~350 20~400	3 5 10 15	C-HIPCS	401~450 451~500 501~550 551~600 601~650 651~700 701~750 751~800	20~450 20~500 20~550 20~600	3 5 10 15

Alterations 追加加工
☞ 适用于带孔加工型
☞ 孔边距指定时需≥8mm。

Alterations	Code	Spec.	Alterations	Code	Spec.
	DW	加工2个D孔。 DW尺寸指定单位1mm $D+16 \leq DW \leq A-(D+16)$		ZC	T=5时变更M5的平头孔为低头M4的沉头孔。 $d_1=8, d_2=4.5, t=3$
	DDW	加工3个D孔。 DDW尺寸指定单位1mm $(D \times 2) + 32 \leq DDW \leq A - \{(D \times 2) + 32\}$		HK	螺栓孔变为通孔。 选择螺栓孔径 HK d 适用孔径 5 5.5 M5 6 6.5 M6 8 9 M8

Order 订货范例
☞ 交货期 3 天 发货
☞ 价格
☞ 询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> ☞ P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 ☞ P.302


■标准型



RoHS

A×B	T	3	5	6	10	15
450×400及以下				±0.05		
450×400以外				±0.1		

—尺寸指定型—
C-HIPGS (A, B=20~)

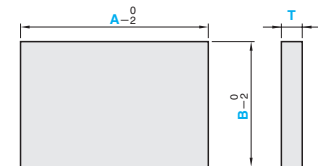

■主要成分

主要材料	主要基材	推荐使用温度
不饱和树脂	玻璃纤维毡	200℃以下

型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T	型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T
C-HIPGS	20~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400	20~50 20~100 20~150 20~200 20~250 20~300 20~350 20~400	3 5 6 10 15	C-HIPGS	401~450 451~500 501~550 551~600 601~650 651~700 701~750 751~800	20~450 20~500 20~550 20~600	3 5 6 10 15


■高强度型



RoHS

A×B	T	3	5	10	15
450×400及以下				±0.05	
450×400以外				±0.1	

—尺寸指定型—
C-HIPFS (A, B=20~)

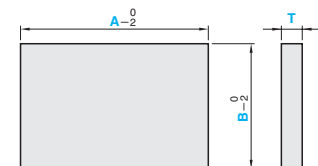

■主要成分

主要材料	主要基材	推荐使用温度
环氧树脂	玻璃纤维布	170℃以下

型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T	型号 Type	指定单位1mm A	指定单位1mm B	选择 T
C-HIPFS	20~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400	20~50 20~100 20~150 20~200 20~250 20~300 20~350 20~400	3 5 10 15	C-HIPFS	401~450 451~500 501~550 551~600 601~650 651~700 701~750 751~800	20~450 20~500 20~550 20~600	3 5 10 15

Order 订货范例
☞ 交货期 3 天 发货
☞ 价格
☞ 询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> ☞ P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 ☞ P.302

Price 价格
☞ 询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> ☞ P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 ☞ P.302