


调整滑板／小型自润滑滑板

— 标准型(无油槽・带油槽) — — 铜合金10mm型 —

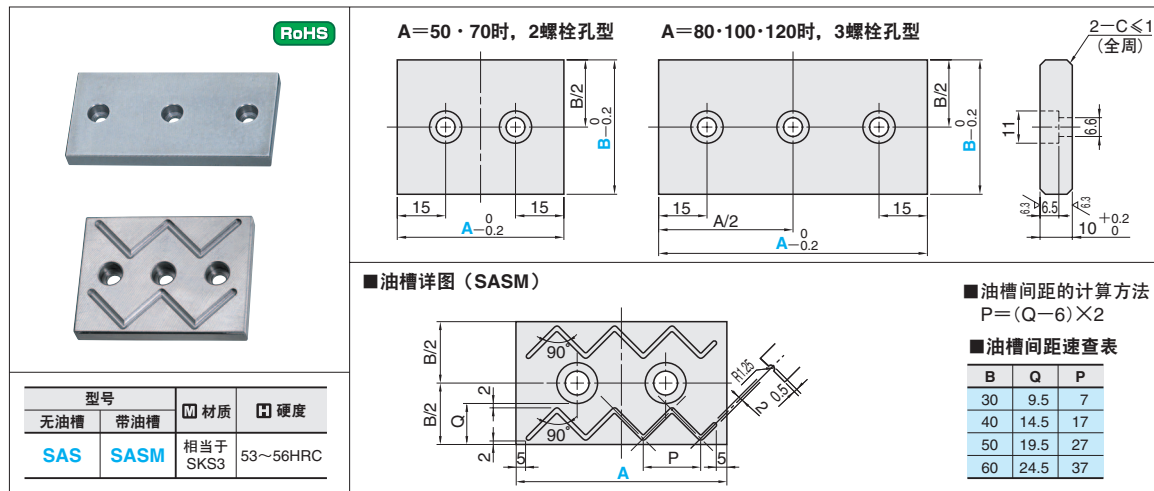

型号			单价 (元)	
Type	A	B	无油槽 SAS	带油槽 SASM
无油槽 SAS 带油槽 SASM	50	30		
		40		
		50		
	70	30		
		40		
		50		
	80	30		
		40		
		50		
	100	30		
		40		
		50		
	120	30		
		40		
		50		
		60		

Order 订货范例

型号 — B

SAS 70 — 40



SASM 70 — 40

Delivery 交货期

5 天 发货

上海・广州发货

数量≥21时, 请另询交货期。

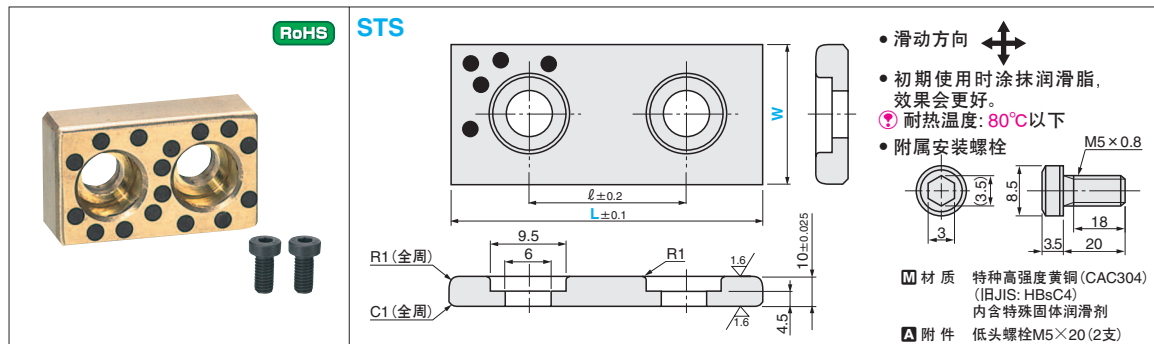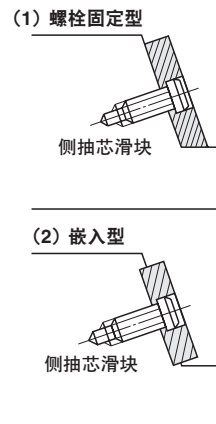

Order 订货范例

型号 — W — L

STS — 18 — 50

Delivery 交货期

库存品


隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量≥20时, 请另询交货期。



自润滑滑板

— 铜合金10mm(耐热150℃型/耐热80℃型) —

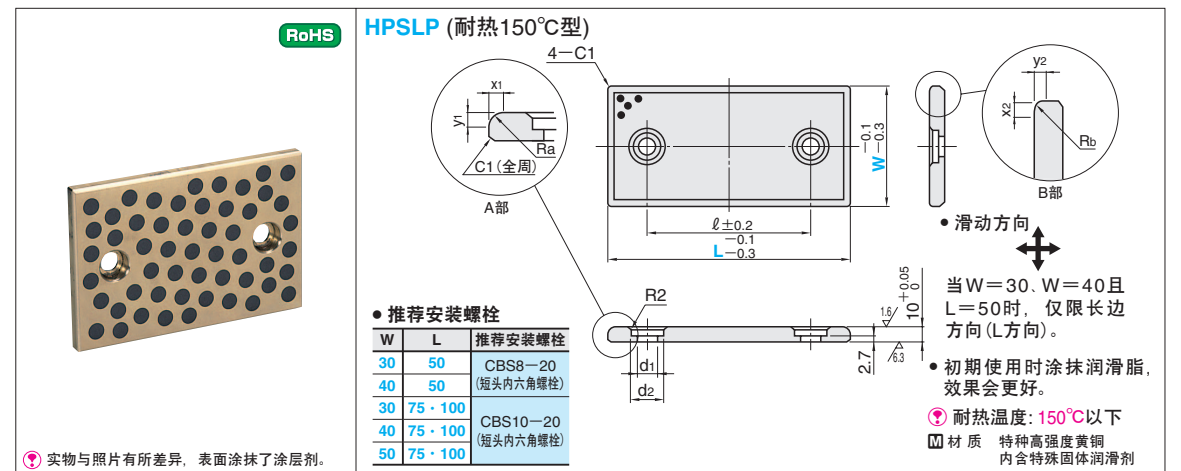

A部			B部			d1	d2	ℓ	孔数	型号	W	L	单价 (元)
Ra	x1	y1	Rb	x2	y2								
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20	2	HPSLP	30	50	请询价 2种方法 P.51
R5	4	3	R2	2	2	11	17.5	45				75	
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	50				100	
R5	4	3	R5	4	3	11	17.5	20			40	50	
								45				75	
								50				100	
								45			50	75	
								50				100	
								50				75	
								50				100	

Order 订货范例

型号 — W — L

HPSLP — 30 — 100

Delivery 交货期

5 天 发货

上海・广州发货


数量≥20时, 请另询交货期。

■特点: 与普通自润滑滑板相比, 本产品可在高温环境下使用。

为获得良好耐热性及初期磨合性, 在滑板表面涂抹了涂层剂(黑色)。

如果去除涂层剂将不能获得初期磨合性, 请予以注意。

可使用有机溶剂等去除涂层剂。

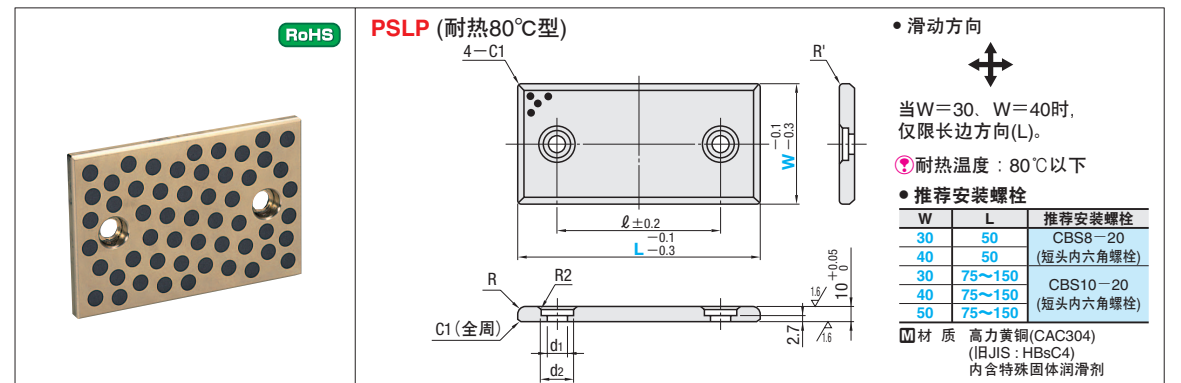

R	R'	d1	d2	ℓ	孔数	型号	W	L
R2	R2	9	14.5	20	2	PSLP	30	50
R4		11	17.5	45				75
				50				100
				75				125
				100				150
R2		9	14.5	20			40	50
R4		11	17.5	45				75
				50				100
				75				125
				100				150
	R4			11	17.5	45	75	
						50	100	
						75	125	
100		150						

Order 订货范例

型号 — W — L

PSLP — 40 — 100

Delivery 交货期

9 天 发货

上海・广州发货

数量≥20时, 请另询交货期。

■特点: 与以往的滑板不同, 板厚公差为正, 因此更容易调整。