


HOT AIR VENTILATION DRYER  
热风通气干燥机

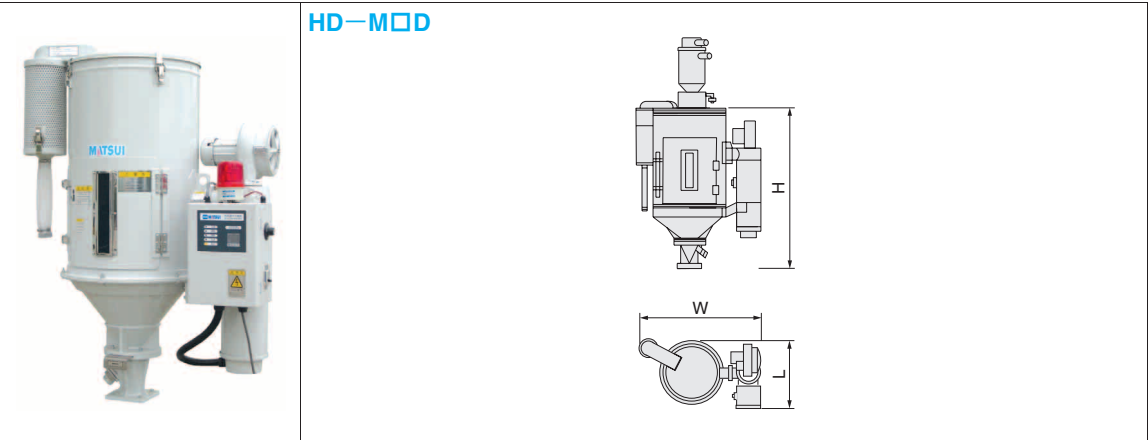

| 型号       | W(mm) | L(mm) | H(mm) |
|----------|-------|-------|-------|
| HD-M10D  | 722   | 445   | 778   |
| HD-M15D  |       |       | 878   |
| HD-M25D  |       |       | 1003  |
| HD-M50D  | 984   | 547   | 1253  |
| HD-M75D  |       |       | 1221  |
| HD-M100D |       |       | 1421  |
| HD-M150D | 1472  | 670   | 1506  |

欲购此商品，请先确认能否安装在注塑机上，具体请与米思米营业商谈。


■特点

●干燥要素控制点



●树脂温度均匀

松井特有的热风扩散装置，热风分散均匀、浸透迅速、保持树脂干燥温度均匀，因而能够成功的缩短干燥时间。

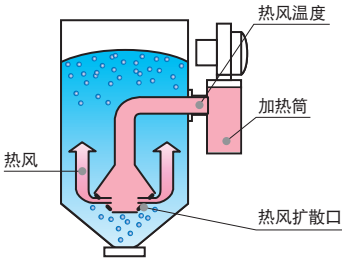


●树脂温度=热风设定温度

使用能提高热风温度控制效果的加热器，使树脂干燥温度与热风设定温度基本达到一致。

●防止囤积

材料不会发生囤积现象，均匀排出。

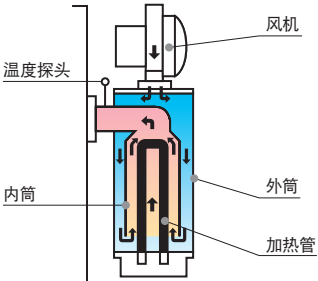


●便于维修、清扫

排气滤清器使用无纺布，压缩减少，小型轻量，清扫简单，寿命延长。



●双层保温料斗提案

大大减少了热量损失，提高干燥效率，节约能源。

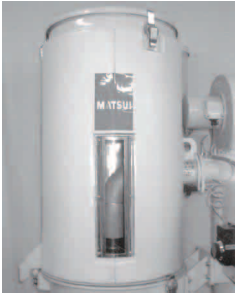

●创造安全无人的工作环境

过温防止器和警报灯为标准配置，当探测温度高于过温防止器设定温度时，主电源被切断，警报灯显示异常。

■标准规格

| 型号       | 电源             | 最高使用温度 | 干燥料筒     |             | 产品质量 (kg) |
|----------|----------------|--------|----------|-------------|-----------|
|          |                |        | 装载量 (kg) | 材质          |           |
| HD-M10D  | AC380V 50Hz 3P | 130℃   | 10       | SUS304 双层保温 | 30.5      |
| HD-M15D  |                |        | 15       |             | 31        |
| HD-M25D  |                |        | 25       |             | 50        |
| HD-M50D  |                |        | 50       |             | 55        |
| HD-M75D  |                |        | 75       |             | 70        |
| HD-M100D |                |        | 100      |             | 73        |
| HD-M150D |                |        | 150      |             | 155       |

- 该商品适用于塑料粒子的干燥，光学产品场合下请与米思米营业商谈。
  - 使用温度范围的最高温度是指在吸气温度为20℃且装满材料的时候。
  - 对于软质等流动性差的材料(如TPO)，请与米思米营业商谈。
  - 表中描述的装载量在堆积密度为0.6的场合下的重量。
  - 请勿在有易燃易爆气体或蒸汽环境中使用。
- \*产品规格若有变更，恕不另行通知。

