
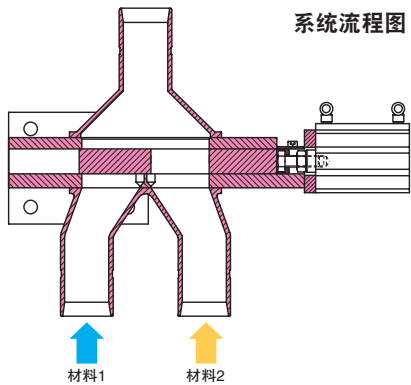


SMS JET SELECTOR


SMS材料切换阀

■材料切换阀SMS

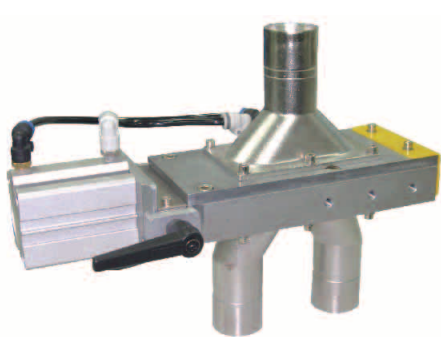

※通过 1 个气缸的直线运动，对 2 方向材料管开 / 闭切换，达到按比例输送粉碎料的目的。

- 清扫性较高
直接拧开两侧手柄，滑块就能完全取出。清扫方便。
- 革新的设计
滑块平行位移，无需密封垫构造。避免了因密封垫的磨损、剥落导致异物混入材料使用安心。
- 重视安全
配备了空气手阀，关闭压缩空气停止汽缸工作避免夹手事故发生。安全性高！

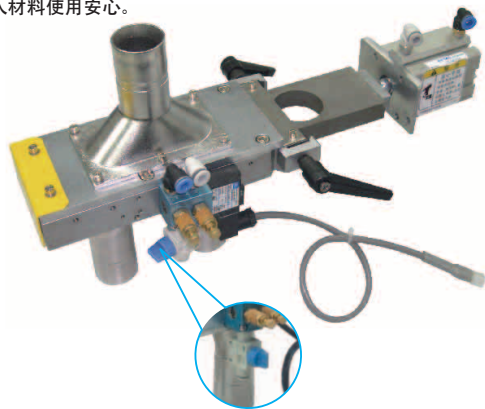

- 触摸式控制面板
操作更简单，使用了触摸式控制面板，数字设定和显示。



■标准规格

型号	配管口径(mm)	尺寸(W×L×Hmm)	重量(kg)
SMS—38	φ 38	291×221×220	6.5
SMS—50	φ 50		

⚠本装置需压缩空气：0.4~0.5Mpa
⚠在使用本商品之前，请先仔细阅读产品说明书
*产品规格若有变更，恕不另行通知。

■标准附属品清单

型号	PVC材料管	SUS吸料枪
SMS—38	φ 38×10m	φ 38×1把
SMS—50	φ 50×10m	φ 50×1把