


HIGH-SPEED & QUIET TYPE GRANULATOR  
高速静音型粉碎机

设备关联商品

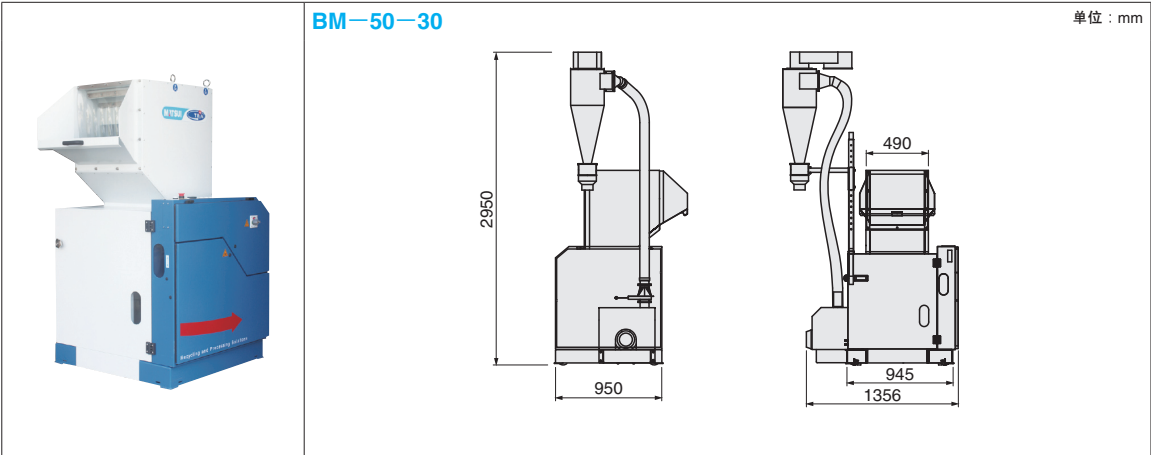

| 特点                             | 范例 |
|--------------------------------|----|
| · 静音型设计的高速粉碎机，在高转速运行下，也能有效控制噪音 |    |
| · 刀具材质硬度达到HRC58±1              |    |
| · 剪刀式结构，有效分散冲击负荷               |    |
| · 配有专用的调刀刀具                    |    |

| 特点                   | 范例 |
|----------------------|----|
| · 更大的筛网投影面积          |    |
| · 外置轴承，防止因粉末而产生的卡死现象 |    |
| · 在无工具辅助下即可进行拆卸作业    |    |
| · 可对粉碎腔体进行冷却         |    |
| · 急停安全装置             |    |

■标准规格

| 型号       | 电源              | 额定电流 (A) | 马达功率 (kW) | 本体口径 (mm) | 固定刀/回转刀 | 转子尺寸 (mm) | 筛板口径 (mm) | 回转速度 (rpm) | 产品质量 (kg) |
|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| BM-50-30 | AC 380V 50Hz 3P | 15.3     | 7.5       | 500×300   | 2/3     | 260       | 7         | 580        | 750       |

\* 产品规格若有变更，恕不另行通知。

■选购品清单

| Options   | Code | Spec.                                    | 元/Code               |
|-----------|------|------------------------------------------|----------------------|
| 异电压200V   | 200V | 设备电压可改造成200V 50Hz 3P                     | 请询价<br>2种方法<br>P.433 |
| 异电压220V   | 220V | 设备电压可改造成220V 50Hz 3P                     |                      |
| 11KW大功率马达 | 11KW | 需大功率对应品                                  |                      |
| 现场安装      | SA   | 提供现场安装服务，如果需要设备现场安装时，客户请提前和本公司联络确认具体注意事项 |                      |

①不同电压下的额定电流见下表 (单位：A)

| 型号       | 200V 50Hz | 220V 50Hz |
|----------|-----------|-----------|
| BM-50-30 | 29        | 26        |

②欲订购此产品，请咨询米思米营业。



Order  
订货范围

型号

BM-50-30



Delivery  
交货期

另

询交货期



Price  
价格元



Alterations  
追加加工



型号

BM-50-30

— (200V...etc)

— 200V

请询价

下述2种方法

P.433

Web报价

米思米报价

（直接一下）

2种方法

https://www.misumi.com.cn/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701