

手动快速交换夹具

—机械手侧·夹具侧—

手动快速转换模块

■机械手侧



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

此商品配套夹具与机械手(机器人)快速切换安装的使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

型号	配套型号	重量(g)	气路(组)	信号接口(组)	垂直负载重量(kg)*	垂直定位精度	压力范围	温度范围
MQC-R-50	MQC-G-50	103	4	9Pin×1	5	±0.1mm	5~6 bar	5~60 ℃
MQC-R-90	MQC-G-90	318	8		15			

与MQC-G-50配套适用。 *垂直负载重量为配套产品组合后重量。

■夹具侧




材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

此商品配套夹具与机械手(机器人)快速切换安装的使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。


型号	配套型号	重量(g)
MQC-G-50	MQC-R-50	65
MQC-G-90	MQC-R-90	227

与MQC-R-50配套适用。


MQC-R-50

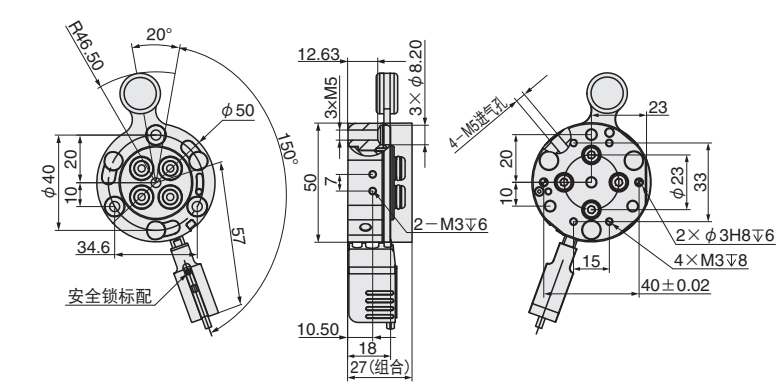


MQC-R-90

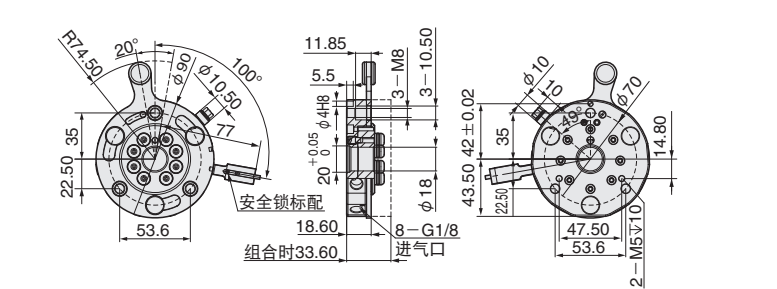

MQC-G-50

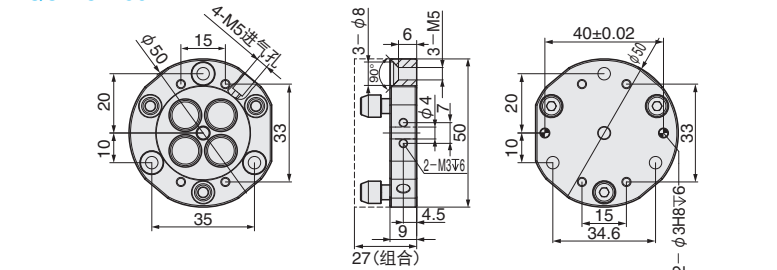

MQC-G-90

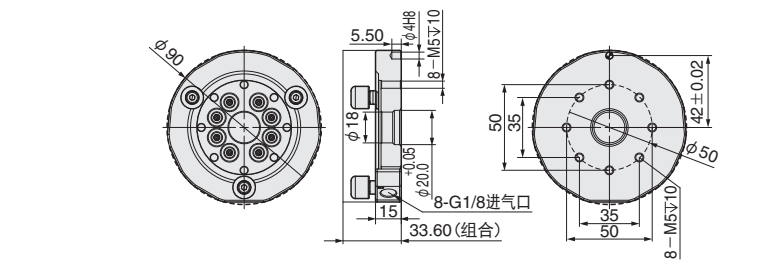

型号
MQC-R-50
MQC-G-50



库存品
隔日上海发货
数量≥11时, 请另询交货期。

■机械手侧



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

型号	配套型号	重量(g)	气路(组)	信号接口(组)	垂直负载重量(kg)	垂直定位精度(mm)	压力范围	温度范围
MQC-R-150	MQC-G-150	1200	12	9Pin×1	35	±0.1	5~6 bar	5~60 ℃
MQC-R-200	MQC-G-200	2640			75			

■夹具侧



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

型号	配套型号	重量(g)
MQC-G-150	MQC-R-150	900
MQC-G-200	MQC-R-200	1890




型号
MQC-R-200
MQC-G-200




库存品
隔日上海发货
数量≥11时, 请另询交货期。


MQC-R-150

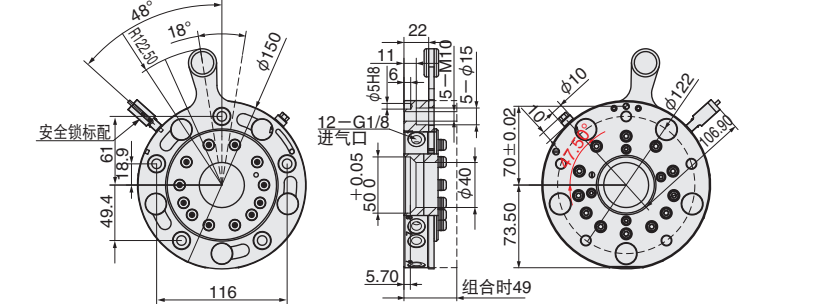


MQC-R-200

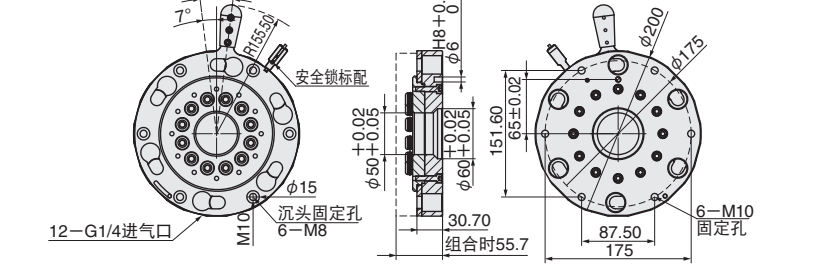

MQC-G-150

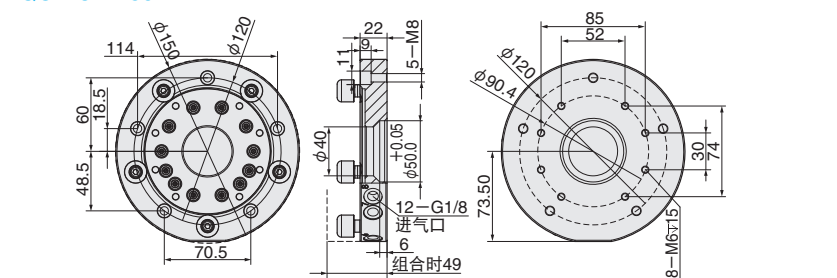

MQC-G-200

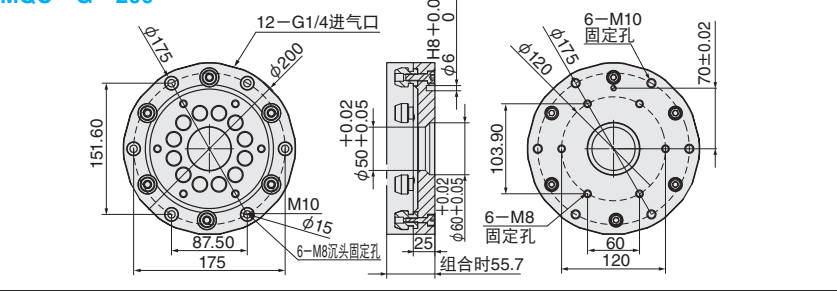

取出夹具关联商品