

断熱板 ー高温耐久グレードー


隔热板

ー高温耐热型ー

C-HIPSS



C-HIPZS/C-HIPAS

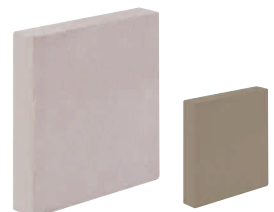

可进行孔加工，请来函咨询


RoHS10

ー尺寸指定型ー

C-HIPSS (A,B=20~)

C-HIPZS

C-HIPAS

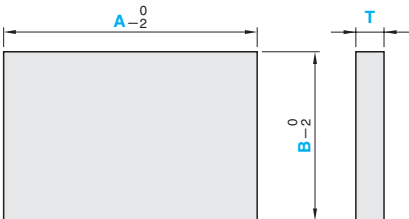

T尺寸公差

A×B	T	3	5	10	15
450×400及以下		±0.05			
450×400以外		±0.1			

主要成分

Type	主要材料	主要基材	推荐使用温度
C-HIPSS	高性能环氧树脂	玻璃纤维毡	350℃以下
C-HIPZS	硅树脂	云母	耐热500℃
C-HIPAS	硅树脂	金云母	耐热800℃

型号	指定单位1mm		选择
Type	A	B	T
C—HIPSS C—HIPZS C—HIPAS	20~ 50	20~ 50	3
	51~100	20~100	
	101~150	20~150	
	151~200	20~200	
	201~250	20~250	
	251~300	20~300	5
	301~350	20~350	
	351~400	20~400	
	401~450	20~450	10
	451~500	20~500	
	501~550	20~550	15
	551~600	20~600	
	601~650		
	651~700		
	701~750		
751~800			



Order
订货范例

型号

A

B

T

C-HIPSS — A235 — B85 — T10
C-HIPZS — A235 — B85 — T10
C-HIPAS — A235 — B85 — T10



Delivery
交货期

3 天 发 货



Price
价格
元

询价联系方式:
<https://www.misumi.com.cn>
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687

