


V-SERIES GRANULATOR
爪型V系列粉碎机
-VGY-

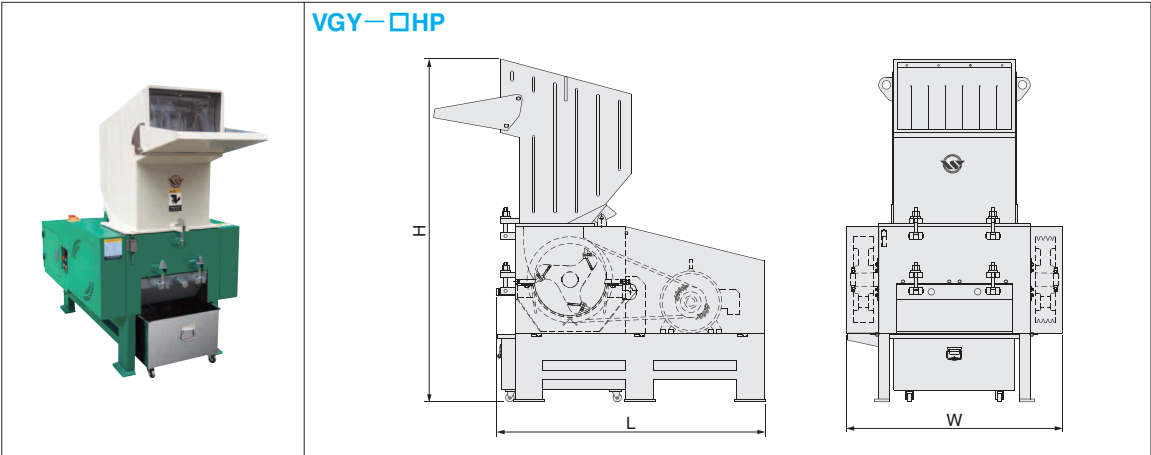

型号	产品尺寸 (mm)		
	L	W	H
VGY-10HP	1060	830	1440
VGY-15HP	1270	900	1600
VGY-20HP	1370	980	1790
VGY-30HP	1570	1320	2000
VGY-50HP	1870	1510	2480

特点	范例
●采用爪型刀体，适用于板材(厚10mm以下)、圆棒料、小块料头(25mm以下)、球状等硬塑料的浇口及制品的粉碎。	
●前置刀片，合理的切削角度，使粉碎颗粒形状均匀、粉末少。	
●投料斗四面隔音、内层采用不锈钢，外层加强，静音效果好。	
●设有多项安全保护装置。 · 急停开关 · 过载保护功能 · 逆相保护功能 · 行程保护装置 · 限位控制装置	
●刀具采用高铬合金钢，韧性好，耐磨。	

特点	范例
●结构紧凑、不藏料、易清理、使用维护方便。	
●可以调节的刀片伸出长度。 · 提高粉碎机的对应范围，提高粉碎效率。 · 研磨后可保持相同的长度继续使用，使用寿命延长。	

■标准规格

型号	粉料口径 (mm)	粉碎能力 (kg/h)	固定刀 (pcs)	旋转刀 (pcs)	功率		标准网筛孔径 (mm)※1	净重(kg)
					kw	HP		
VGY-10HP	360×260	200~400	2	18	7.5	10	8	540
VGY-15HP	420×280	300~500		21	11	15		795
VGY-20HP	480×330	350~550		24	15	20		1040
VGY-30HP	660×350	500~800	4	27	22	30	10	1700
VGY-50HP	720×500	800~1200			37	50	12	2750

(※1): 如需要其他孔径的网筛，请与米思米营业商谈。
(1) 对于软质等流动性差的材料(如TPO)，以及含有玻纤的材料时请与米思米营业商谈。
❗请勿在有易燃易爆气体或蒸汽中使用。
* 产品规格若有变更，恕不另行通知。



Order
订货范例

型号

VGY-10HP



Price
价格
元



Delivery
交货期

另 询交货期



Alterations
追加加工

型号

VGY-10HP

(SA...etc)

SA

请询价 下述2种方法 P.163

Web报价 米思米报价 百度一下 https://www.misumi.com.cn/

Fax报价 021-6710-8687

不明之处，请致电: 021-6710-8701

■选购品清单

Options	Code	Spec.	型号					元/Code
			VGY—10HP	VGY—15HP	VGD—20HP	VGY—30HP	VGY—50HP	
磁板	W—CB	安装于投料口，用于防止被粉碎物中的铁制异物进入腔体	●					请询价 2种方法 P.163
吸料机	W—XLD	配合吸料机使用的料斗	●					
回收中心RF—2HP +风机吸料斗	RF—2HP—CLD	用于粉碎机粉碎材的回收	●	—	—	—	—	
回收中心RF—3HP +风机吸料斗	RF—3HP—CLD	用于粉碎机粉碎材的回收	—	●	●	—	—	
回收中心RF—4HP +风机吸料斗	RF—4HP—CLD	用于粉碎机粉碎材的回收	—	—	—	●	—	
回收中心RF—5HP +风机吸料斗	RF—5HP—CLD	用于粉碎机粉碎材的回收	—	—	—	—	●	
现场安装	SA	提供现场安装服务，如果需要设备现场安装时，客户请提前和本公司联络确认具体事项	●					

❗关于回收中心RF系列的详细介绍参见 P.147~148。


RF CYCLONE SYSTEM

RF碎料自动回收系统

■RF碎料自动回收系统—集中粉碎机用



RF—□HP

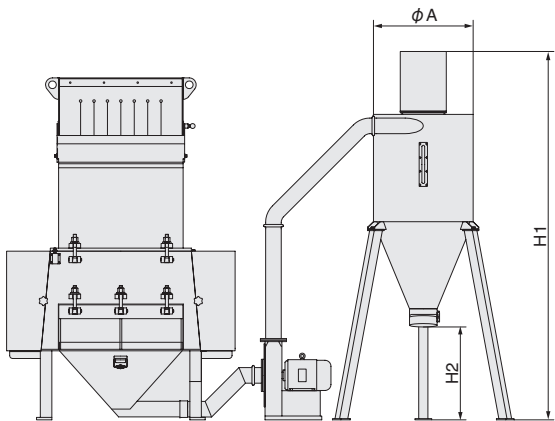

- 可与各型号粉碎机搭配使用
- 与机边粉碎机搭配使用时，可将粉碎后的材料直接回收后使用
- 配有集尘布袋，吸收粉尘，防止环境污染
- 较为简便的拆装及清理

型号	φ A(mm)	H1(mm)	H2(mm)	容量(kg)
RF—2HP	650	2700	600	100
RF—3HP				
RF—4HP				
RF—5HP				
RF—7.5HP				
RF—10HP	775	2750	800	200

■标准规格


型号	马达	配管直径(mm)	输送高度(m)	适用粉碎机型(HP)
RF—2HP	1.5kw/2HP	φ 76	3	5~10
RF—3HP	2.2kw/3HP	φ 102		15~20
RF—4HP	3kw/4HP		4	30~40
RF—5HP	4kw/5HP	φ 127	5	50
RF—7.5HP	5.5kw/7.5HP			50~75
RF—10HP	7.5kw/10HP	φ 159		75~100

📍自动回收系统标准配置为放在粉碎机的右侧，如有其他需求时请与米思米营业商谈。

■RF碎料自动回收系统—机边粉碎机用



RF—□HP

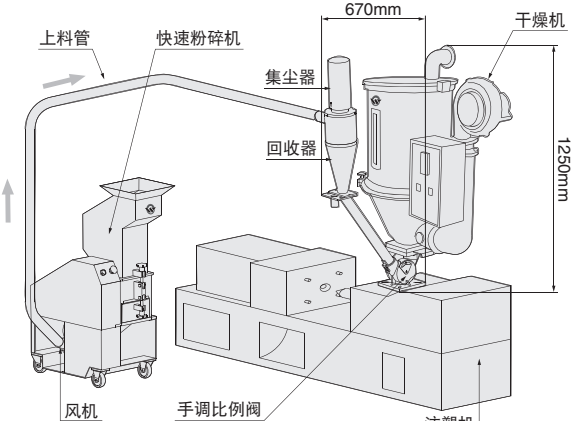

- 可与各型号粉碎机搭配使用
- 与机边粉碎机搭配使用时，可将粉碎后的材料直接回收后使用
- 配有集尘布袋，吸收粉尘，防止环境污染
- 较为简便的拆装及清理

型号	马达	配管直径(mm)	输送高度(m)	储料桶容量	重量(kg)	适配粉碎机型
RF—1HP	0.75KW/1HP	φ 50.8	3	无储料功能	12	WSGI—310
RF—1.5HP	1.1KW/1.5HP					WSGI—250

文穗设备关联商品