


WSGJ FLAKE GRANULATOR

WSGJ静音粉碎机

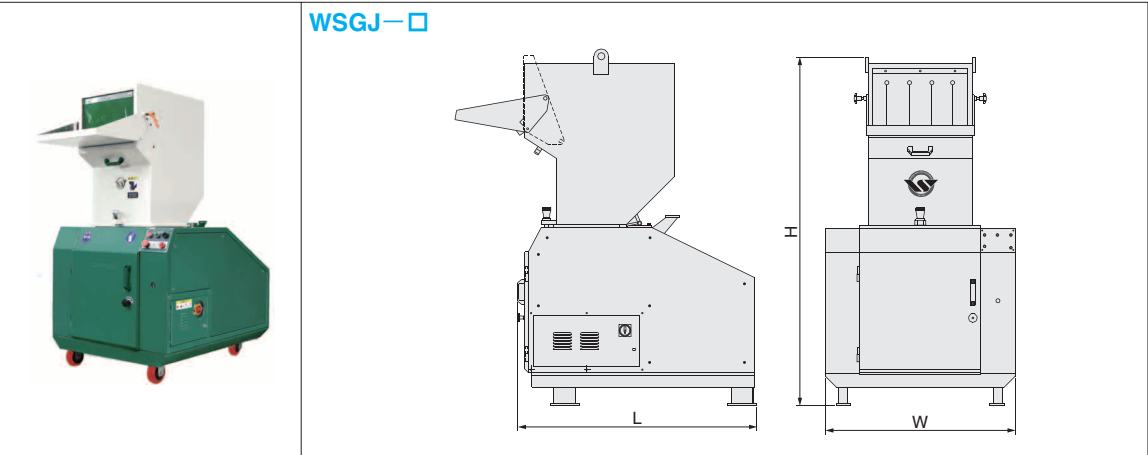

| 型号       | 产品尺寸 (mm) |      |      |
|----------|-----------|------|------|
|          | L         | W    | H    |
| WSGJ—230 | 1000      | 720  | 1490 |
| WSGJ—400 | 1180      | 930  | 1700 |
| WSGJ—500 | 1300      | 1060 | 1960 |
| WSGJ—600 | 1360      | 1160 | 2130 |
| WSGJ—800 | 1850      | 1540 | 2680 |

| 特点                                                                                  | 范例 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ●适合粉碎普通片材 (厚1~6mm) 薄壁管材 (除HDPE) (1.5~3mm) 板材 (除PC、PET) 及包装材料等塑料制品、浇口。               |    |
| ●全封闭静音设计, 1m范围内噪音在80dB以下, 且可有效控制粉尘污染。                                               |    |
| ●独特的内部导热系统, 能够在全封闭的状态下, 将电机产生的热量排出机外, 有效延长电机使用寿命。                                   |    |
| ●内部设有安全保护系统, 可选配CE认证电器, 完全符合欧洲安全标准。                                                 |    |
| ●多项安全防护措施, 确保设备运行安全稳定。<br>· 配有相序控制器, 可防止因电机反转所造成的安全隐患。<br>· 装有电源隔离开关, 维修、操作更加方便、安全。 |    |

| 特点                              | 范例 |
|---------------------------------|----|
| ●活动不锈钢进料口, 手柄开关等人性化设计, 操作方便、简单。 |    |
| ●不锈钢接料车清洗方便。                    |    |

■标准规格

| 型号       | 粉料口径 (mm) | 粉碎能力 (kg/h) | 固定刀 (pcs) | 旋转刀 (pcs) | 功率  |    | 标准网筛孔径 (mm) <sup>※1</sup> | 净重(kg) |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|----|---------------------------|--------|
|          |           |             |           |           | kw  | HP |                           |        |
| WSGJ—230 | 230×215   | 100~150     | 2         | 6         | 4   | 5  | 8                         | 500    |
| WSGJ—400 | 410×270   | 200~250     |           | 12        | 7.5 | 10 |                           | 800    |
| WSGJ—500 | 520×320   | 300~350     |           | 15        | 11  | 15 |                           | 1100   |
| WSGJ—600 | 620×340   | 350~450     | 4         | 18        | 15  | 20 | 10                        | 1350   |
| WSGJ—800 | 815×480   | 450~600     |           | 24        | 22  | 30 |                           | 2250   |

(※1): 如需要其他孔径的网筛, 请与米思米营业商谈。  
(1) 对于软质等流动性差的材料 (如TPO), 以及含有玻纤的材料时请与米思米营业商谈。  
⚠ 请勿在有易燃易爆气体或蒸汽中使用。  
\* 产品规格若有变更, 恕不另行通知。

Order 订货范例  

型号  
WSGJ—230

Delivery 交货期  
另 询交货期

Alterations 追加加工  
型号 WSGJ—230 — (SA...etc)  
SA

Price 价格 元

请询价 下述2种方法

Web 报价 米思米报价 电话: 021-6710-8687  
https://www.misumi.com.cn/

Fax 报价 021-6710-8687  
不明之处, 请致电: 021-6710-8701

■选购品清单

| Options               | Code       | Spec.                                    | 型号       |          |          |          |          | 元/Code               |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
|                       |            |                                          | WSGJ—230 | WSGJ—400 | WSGJ—500 | WSGJ—600 | WSGJ—800 |                      |
| 磁板                    | W—CB       | 安装于投料口, 用于防止被粉碎物中的铁制异物进入腔体               | ●        |          |          |          |          | 请询价<br>2种方法<br>P.163 |
| 吸料机                   | W—XLD      | 配合吸料机使用的料斗                               | ●        |          |          |          |          |                      |
| 回收中心RF—2HP<br>+ 风机吸料斗 | RF—2HP—CLD | 用于粉碎机粉碎材的回收                              | ●        | ●        | —        | —        | —        |                      |
| 回收中心RF—3HP<br>+ 风机吸料斗 | RF—3HP—CLD | 用于粉碎机粉碎材的回收                              | —        | —        | ●        | ●        | —        |                      |
| 回收中心RF—4HP<br>+ 风机吸料斗 | RF—4HP—CLD | 用于粉碎机粉碎材的回收                              | —        | —        | —        | —        | ●        |                      |
| 现场安装                  | SA         | 提供现场安装服务, 如果需要设备现场安装时, 客户请提前和本公司联络确认具体事项 | ●        |          |          |          |          |                      |

⚠ 关于回收中心RF系列的详细介绍参见 P.147~148。


RF CYCLONE SYSTEM

RF碎料自动回收系统

■RF碎料自动回收系统—集中粉碎机用



RF—□HP

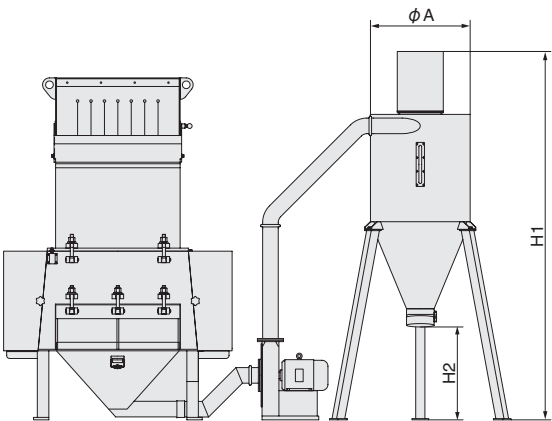

- 可与各型号粉碎机搭配使用
- 与机边粉碎机搭配使用时，可将粉碎后的材料直接回收后使用
- 配有集尘布袋，吸收粉尘，防止环境污染
- 较为简便的拆装及清理

| 型号       | φ A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | 容量(kg) |
|----------|---------|--------|--------|--------|
| RF—2HP   | 650     | 2700   | 600    | 100    |
| RF—3HP   |         |        |        |        |
| RF—4HP   |         |        |        |        |
| RF—5HP   |         |        |        |        |
| RF—7.5HP |         |        |        |        |
| RF—10HP  | 775     | 2750   | 800    | 200    |

■标准规格


| 型号       | 马达          | 配管直径(mm) | 输送高度(m) | 适用粉碎机型(HP) |
|----------|-------------|----------|---------|------------|
| RF—2HP   | 1.5kw/2HP   | φ 76     | 3       | 5~10       |
| RF—3HP   | 2.2kw/3HP   | φ 102    |         | 15~20      |
| RF—4HP   | 3kw/4HP     |          | 4       | 30~40      |
| RF—5HP   | 4kw/5HP     | φ 127    | 5       | 50         |
| RF—7.5HP | 5.5kw/7.5HP |          |         | 50~75      |
| RF—10HP  | 7.5kw/10HP  | φ 159    |         | 75~100     |

📍自动回收系统标准配置为放在粉碎机的右侧，如有其他需求时请与米思米营业商谈。

■RF碎料自动回收系统—机边粉碎机用



RF—□HP

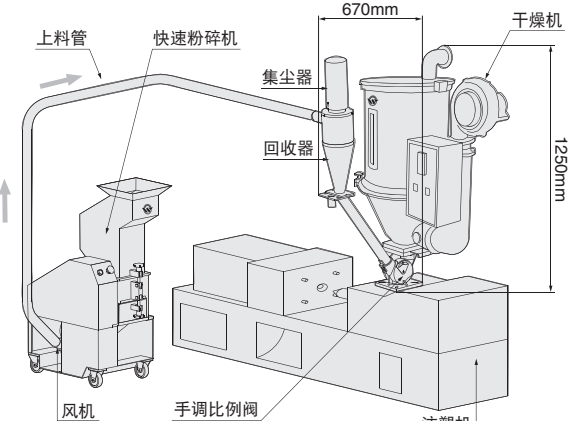

- 可与各型号粉碎机搭配使用
- 与机边粉碎机搭配使用时，可将粉碎后的材料直接回收后使用
- 配有集尘布袋，吸收粉尘，防止环境污染
- 较为简便的拆装及清理

| 型号       | 马达          | 配管直径(mm) | 输送高度(m) | 储料桶容量 | 重量(kg) | 适配粉碎机型   |
|----------|-------------|----------|---------|-------|--------|----------|
| RF—1HP   | 0.75KW/1HP  | φ 50.8   | 3       | 无储料功能 | 12     | WSGI—310 |
| RF—1.5HP | 1.1KW/1.5HP |          |         |       |        | WSGI—250 |

文穗设备关联商品