


集合型固定块组件

ー外形尺寸固定型ー

RoHS

定位销孔	垫板	Left Type (左手位)	Right Type (右手位)
精加工	有	SRGD-LP	SRGD-RP
d=φ8定位销孔	无	SRGD-L	SRGD-R
底孔	有	SRND-LP	SRND-RP
d=φ7.8	无	SRND-L	SRND-R


φ8定位销孔的公差为φ8H7/g6。

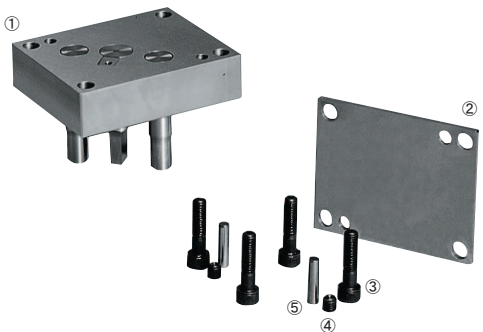


- ① 材质 S45C
② 材质 SK4
③ 硬度 56~60HRC

固定块尺寸


A	B	E	F	T	附件
50	60	30	35	32	③内六角螺栓 (防松动处理型) M10-40 2个
60	80	40	55		④MSW10 2个
	100		75		⑤MSTM8-30 2个

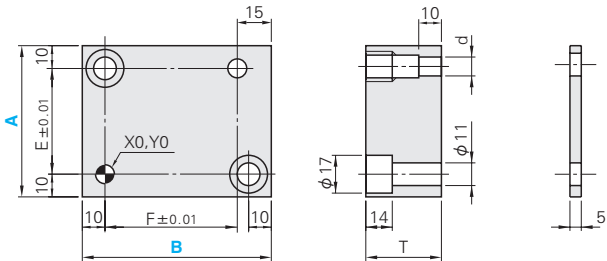

A	B	E	F	T	附件
80	80	60	25	32	③内六角螺栓 (防松动处理型) M10-40 4个
80	100		45		④MSW10 2个
100	125	80	45		⑤MSTM8-30 2个
	150		95		

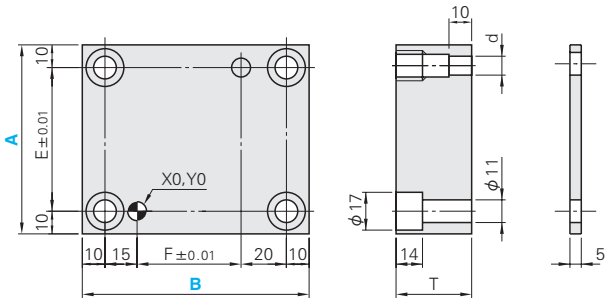

A	B	E	F	T	附件
125	150	105	95	32	③内六角螺栓 (防松动处理型) M10-40 6个
	175		120		④MSW10 2个
150	175	130	120		⑤MSTM8-30 2个
	200		145		

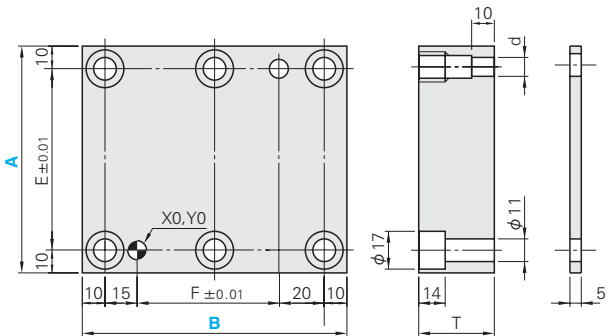

EX.1 Left Type (左手位)

d=φ8定位销孔
d=φ7.8

SRGD-L
SRND-L

EX.2 Right Type (右手位)

d=φ8定位销孔
d=φ7.8

SRGD-R
SRND-R

回转止动键位置 (左手位)

回转止动键尺寸 mm

D	g	ℓ
6	7.0	16.0
8	7.0	16.0
10	10.1	17.5
13	10.1	16.0
16	13.6	18.0
20	13.6	16.0
25	16.6	15.5
32	16.6	16.5
38	16.6	13.5
45	16.6	22.5

* ℓ 尺寸有时因空间问题而需要变更。

回转止动键位置 (右手位)

回转止动键通过定位销安装于本体。

Order 订货范例

(1) 选择固定块的类型(左手位、右手位、定位销孔、有无垫板)。
(2) 按左页详细规格选择固定块尺寸。
(3) 指定凸模的种类(圆形・非圆形)与直径。
圆形用=在符号R后指定D(凸模直径)。
非圆形用=在符号F后指定D(凸模直径)。
(4) 指定凸模孔位置。公差 X±0.01 Y±0.01
圆形用=以基准孔中心为原点, 用0.01mm单位指定X・Y。
非圆形用=以基准孔中心为原点, 用0.01mm单位指定X・Y, 并用1°单位指定回转止动键的角度。
各凸模孔之间以及与定位销孔、螺纹孔之间必须保持2mm以上的距离以免相互干扰。

Left Type (左手位)

RETAINER Type SRGD-L(P) 80 100 - R13 - X 9.00-Y13.00
F20 - X30.00-Y25.00-K45
R16 - X50.00-Y40.00

Right Type (右手位)

SRGD-R(P) 80 100 - R13 - X 9.00-Y13.00
F20 - X30.00-Y25.00-K45
R16 - X50.00-Y40.00

Delivery 交货期 13 天 发货

上海・广州发货

Price 价格

询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663