


集合型固定块组件

ー外形尺寸指定型ー

RoHS

定位销孔	垫板	Left Type (左手位)	Right Type (右手位)
精加工	有	SRGT-LP	SRGT-RP
d=φ8定位销孔	无	SRGT-L	SRGT-R
底孔	有	SRNT-LP	SRNT-RP
d=φ7.8	无	SRNT-L	SRNT-R

④ φ8定位销孔的公差为φ8_{H7/g6}。

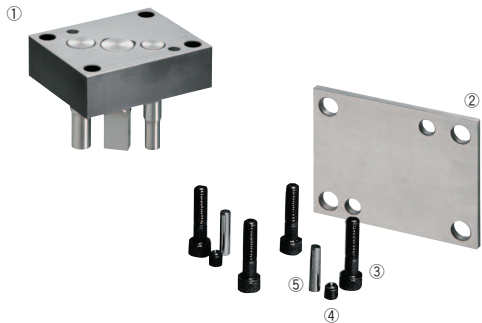


- ① 材质 S45C
② 材质 SK4
③ 硬度 56~60HRC

固定块尺寸

No. (螺栓孔)	指定单位1mm		附件
	A	B	
2H	35~60	40~100	③ 内六角螺栓 (防松动处理型) M10-40 2个 ④ MSW10 2个 ⑤ MSTM8-30 2个

④ E=A-20


④ F=B-25

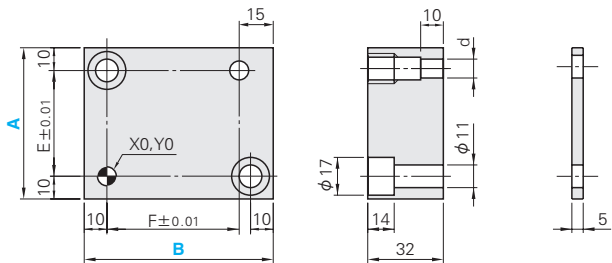

No. (螺栓孔)	指定单位1mm		附件
	A	B	
4H	40~100	55~150	③ 内六角螺栓 (防松动处理型) M10-40 4个 ④ MSW10 2个 ⑤ MSTM8-30 2个

④ E=A-20


④ F=B-55

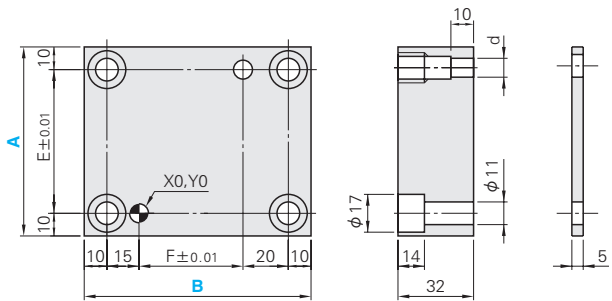

No. (螺栓孔)	指定单位1mm		附件
	A	B	
6H	40~150	85~200	③ 内六角螺栓 (防松动处理型) M10-40 6个 ④ MSW10 2个 ⑤ MSTM8-30 2个

④ E=A-20

④ F=B-55

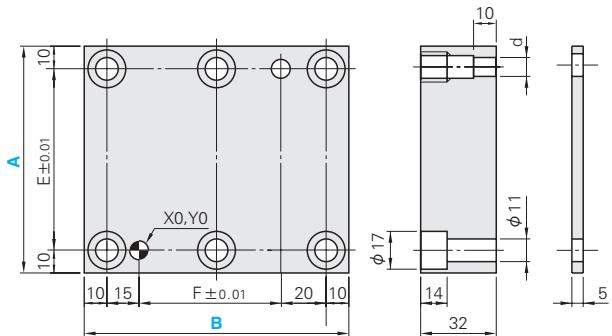

EX.1 Left Type (左手位)

d=φ8定位销孔
d=φ7.8

SRGT-L
SRNT-L

EX.2 Right Type (右手位)

d=φ8定位销孔
d=φ7.8

SRGT-R
SRNT-R

回转止动形状位置 (左手位)

回转止动键尺寸 mm

D	g	ℓ	r
6	11.3	8.7	2
8	12.2	10.1	2
10	14.9	12.5	3
13	16.5	14.8	3
16	20.9	18.5	5
20	23.5	21.8	5
25	28.5	26.8	5
32	35.5	33.8	5
38	41.5	39.8	5
45	48.5	46.8	5

*g、ℓ 尺寸有时小于上表尺寸。

回转止动形状位置 (右手位)

Order 订货范例

(1) 选择固定块的类型(左手位、右手位、定位销孔、有无垫板)

(2) 按左页详细规格选择No.(螺栓孔)。

(3) 按左页详细规格选择固定块尺寸(A・B尺寸)。

(4) 指定凸模的种类(圆形・非圆形)与直径。
圆形用=在符号R后指定D(凸模直径)。
非圆形用=在符号F后指定D(凸模直径)。

(5) 指定凸模孔位置。④公差 X±0.01 Y±0.01
圆形用=以基准孔中心为原点, 用0.01mm单位指定X・Y。
非圆形用=以基准孔中心为原点, 用0.01mm单位指定X・Y, 并用1°单位指定回转止动键的角度。
④各凸模孔之间以及与定位销孔、螺纹孔之间必须保持2mm以上的距离以免相互干扰。

Left Type (左手位)

SRGT-L (P) - 4H - A80 - B100 - R13 - X 9.00-Y13.00
- F20 - X30.00-Y25.00-K45
- R16 - X50.00-Y40.00

Right Type (右手位)

SRGT-R (P) - 4H - A80 - B100 - R13 - X41.00-Y13.00
- F20 - X20.00-Y25.00-K135
- R16 - X 0.00-Y40.00

Delivery 交货期

●无垫板 13 天 发货
●有垫板 16 天 发货
④ 上海・广州发货

Price 价格

询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663