

模架用钢球导柱组件

— 装卸型 —

产品索引

P.47

高刚性钢球导柱组件

钢球导柱组件

RoHS 10

— 无挡块 —

— 可动挡块 —

— 固定挡块 —

— 无挡块 —

— 可动挡块 —

— 固定挡块 —

C-RBSH
(C-QBSH)



C-RMSH
(C-QMSH)

C-RKSH 铝合金钢球衬套
(C-QKSH) (树脂钢球衬套)

C-RB
(C-QB)


C-RM
(C-QM)

C-RK
(C-QK)

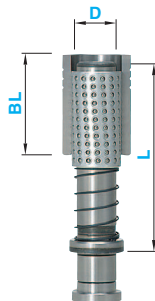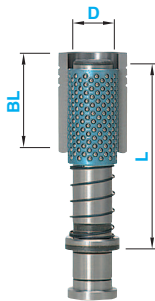


Catalog No.	构成零件					
	①	②	③	④	⑤	⑥
C-RBSH	C-MRP				-	-
C-RMSH	C-BRPM		C-MBSH		C-STM	-
C-RKSH	C-BRPK		C-LBB	SWP (SWPL)	-	C-STK
C-QBSH	C-MRP				-	-
C-QMSH	C-BRPM		C-MBJH		C-STM	-
C-QKSH	C-BRPK				-	C-STK
C-RB	C-MRP				-	-
C-RM	C-BRPM		C-MBSM		C-STM	-
C-RK	C-BRPK		C-LBB	SWP (SWPL)	-	C-STK
C-QB	C-MRP				-	-
C-QM	C-BRPM		C-MBJM		C-STM	-
C-QK	C-BRPK				-	C-STK


①C-MRP (P.143)

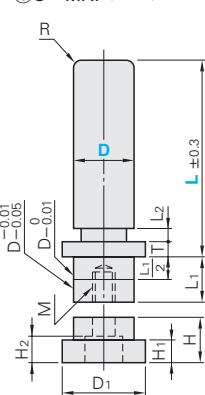


①C-BRPM (P.143)

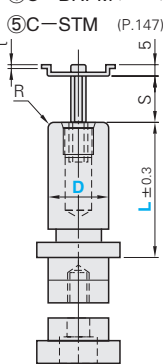


①C-BRPK (P.143)

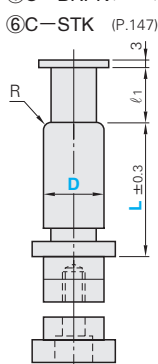


②C-LBB (P.145)

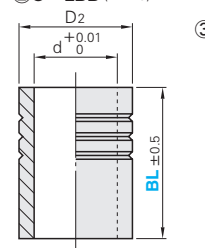


③C-MBSH (P.146)

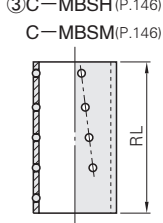


③C-MBSM (P.146)

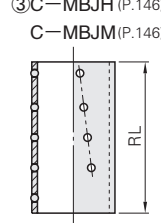


③C-MBJH (P.146)

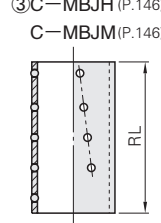

③C-MBJM (P.146)

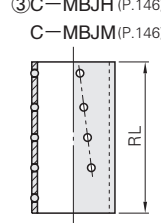

④SWP (P.147)

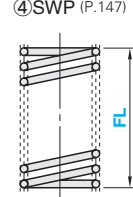

C-MRP · C-BRPM · C-BRPK											
D	D1	L1	L2	H	H1	H2	T	t	M	R	附属螺栓
20	+0.025	28	15	10	14	7	8.5	5	8 x 18	2.0	CB8-25
22	+0.015	30	16					8			
25		35	18								
28	+0.030	36	20	12	16	8	10.5	10	10 x 22	3.5	CB10-30
32	+0.020	40	23								
38	+0.035	49	27								
45	+0.025	55	32	15	18	10	12.5	12	12 x 27	4.0	CB12-35
50	+0.030	62	35					15		5.0	

C-LBB			
d	D2	D2 _T	
26	37	0 -0.01	
28	40		
31	45		
36	50		
40	55		
48	64		
55	74		
60	83		

RL	S	ℓ ₁
50	0~19	15
60	0~23	20
75	0~30	25
90	0~37	30
110	0~47	35

■ 导套安装方法 (粘接剂P.148)

C-LBB	LOCTITE 粘接	LOCTITE No.638 (LOC638)
-------	------------	-------------------------

■ 高刚性钢球导柱组件

使用钢球数约1.3倍于普通钢球衬套的高刚性钢球衬套(C-MBSH · C-MBJH), 以低成本实现了接近于滑动导柱的刚性。

Catalog No.		L							②C-LBB		RL	FL 指定单位10mm
Type	D								Type	BL		
C-RBSH	20	80	90	100	110	120		150		50	50	40~190
C-RMSH	22	80	90	100	110	120				60	50	40~140
C-RKSH	25	80	90	100	110	120	130			60	60	40~150
C-QBSH										80	75	
C-QMSH	28			100	110	120	130	140	150	160	60	50~150
C-QKSH										80	75	
C-RB	32					120	130	140	150	160	100	70~190
C-RM										80	90	
C-RK	38							140	150	160	100	80~190
C-QB										80	90	
C-QM	45							140	150	160	120	80~190
C-QK	50									100	90	
								160	170	180	120	80~190



Order
订货范例

Catalog No. — L — ② — ④FL

C-QBSH 45 — 180 — L120 — 150

订货符号 C-QBSH 45 18 L12 — 15



Delivery
交货期



库存品

隔日上海 · 广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量 ≥ 51 时, 请另询交货期。



Price
价格

询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi.com.cn> P.17
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.182

Type	M 材质	H 硬度	S 表面处理
C-MRP	M SUJ2	M S45C (安装盖)	
C-BRPM		H 58HRC~ (高频淬火)	
C-BRPK			
C-STM	M S45C		S 四氧化三铁保护膜(Fe ₃ O ₄)
C-STK	M S45C		S 四氧化三铁保护膜(Fe ₃ O ₄) 附件 CB (内六角螺栓)

Type	M 材质	H 硬度
C-LBB	M SUJ2	H 58HRC~
C-MBSH	M A6063 (铝合金)	
C-MBSM		

Type	M 材质
C-MBJH	M POM (聚缩醛树脂)
C-MBJM	
SWP	M SWP-B
SWPL	M SWP-B