

## 超精密ピンセット

### 材質

**SA**

耐酸性ステンレス製 ◇ 非磁性

**TNF**

チタン製 ◇ 耐酸性、非磁性、耐熱温度：885℃

**AXAL**

AXAL合金製 ◇ 100%非磁性、耐酸性、高硬度、長寿命

**DURAX**

DURAX合金製 ◇ 硬度616HV ◇ 非磁性、耐酸性、高硬度

No.RU-0

全長 120mm



SA

DURAX

No.RU-00

全長 115mm



SA

TNF

DURAX

No.RU-0C9

全長 90mm



SA

TNF

No.RU-0C11

全長 110mm



SA

TNF

DURAX

No.RU-00C

全長 110mm



SA

TNF

No.RU-00D

全長 115mm



SA

No.RU-0R

全長 117mm



SA

No.RU-1

全長 120mm



SA

TNF

AXAL

DURAX

No.RU-2

全長 115mm



SA

TNF

AXAL

DURAX

No.RU-27

全長 135mm



SA

AXAL

No.RU-2A

全長 120mm



SA

TNF

AXAL

DURAX

No.RU-3

全長 120mm



SA

TNF

AXAL

DURAX

No.RU-3C

全長 110mm



SA

TNF

AXAL

DURAX

No.RU-4

全長 110mm



SA

TNF

AXAL

DURAX

No.RU-5

全長 110mm



SA

 
TNF

AXAL

DURAX

No.RU-5L

全長 110mm



SA



- IDEAL-TEK
- DUMONT
- RUBIS**
- SIPEL
- PEER-VIGOR
- KFI
- TORAY
- OTHERS

No.RU-5A

全長 115mm



- SA
- TNF
- AXAL
- DURAX

No.RU-5AR

全長 115mm



- SA
- TNF

No.RU-6SA

全長 110mm



- SA

No.RU-7

全長 115mm



- SA
- TNF
- AXAL
- DURAX

No.RU-7A

全長 115mm



- AXAL

No.RU-7B

全長 115mm



- SA
- TNF

No.RU-F

全長 120mm



- SA
- AXAL
- DURAX

No.RU-AA

全長 125mm



- SA

No.RU-SS

全長 135mm



- SA
- TNF
- AXAL
- DURAX


No.RU-SSB

全長 133mm



- SA

# フラットピンセット

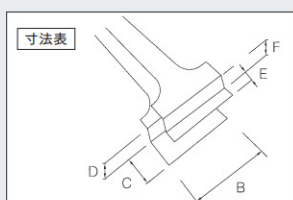

**No.RU-2LBP-SA** B 16.0mm C 9.0mm D 3.0mm E 2.0mm F 4.0mm  
M 11.0mm N 2.0mm R 52.0mm S 42.0mm 全長 130mm



**No.RU-37S3-SA** E 6.0mm  
M 10.0mm N 1.5mm P 50.0mm R 46.0mm S 35.0mm 全長 120mm



**No.RU-39S4-SA** B 12.5mm C 10.0mm E 2.0mm F 6.0mm  
M 9.0mm N 1.5mm R 48.0mm S 4.0mm 全長 128mm



**No.RU-41LB2-SA** B 6.0mm C 7.0mm E 2.0mm F 3.0mm  
M 9.0mm N 1.5mm R 52.0mm S 42.0mm 全長 128mm



**No.RU-41LB4-SA** B 12.5mm C 9.0mm E 2.0mm F 3.0mm  
M 10.0mm N 1.5mm R 48.0mm S 42.0mm 全長 130mm



**No.RU-41LB5-SA** B 16.0mm C 9.0mm E 2.0mm F 3.0mm  
M 11.0mm N 2.0mm R 52.0mm S 42.0mm 全長 132mm




**No.RU-41LB6-SA** B 19.5mm C 9.0mm E 2.0mm F 3.0mm  
M 11.0mm N 2.0mm R 52.0mm S 42.0mm 全長 130mm



**No.RU-41LB8-SA** B 27.0mm C 9.0mm E 2.0mm F 3.0mm  
M 12.0mm N 2.0mm R 56.0mm S 42.0mm 全長 135mm



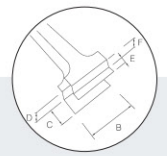

**No.RU-42LB4-SA** B 12.5mm C 8.0mm D 3.0mm E 2.0mm F 5.0mm M 9.0mm N 1.5mm R 48.0mm S 42.0mm 全長 128mm



**No.RU-42LB5-SA** B 16.0mm C 9.0mm D 3.0mm E 2.0mm F 4.0mm M 11.0mm N 2.0mm R 52.0mm S 42.0mm 全長 128mm



**No.RU-43LB10-SA** B 33.5mm C 20.0mm D 7.0mm E 2.0mm F 3.0mm M 13.0mm N 2.0mm R 77.0mm S 42.0mm 全長 190mm



**No.RU-43LB12-SA** B 40.0mm C 26.0mm D 7.0mm E 2.0mm F 3.0mm M 13.0mm N 2.0mm R 86.0mm S 42.0mm 全長 200mm



**No.RU-43LB14-SA** B 48.5mm C 35.0mm D 8.0mm E 2.0mm F 3.0mm M 13.0mm N 2.0mm R 95.0mm S 42.0mm 全長 208mm



**No.RU-43LB4-SA** B 13.0mm C 21.0mm D 4.0mm E 6.0mm F 5.0mm M 9.0mm N 1.5mm R 61.0mm S 35.0mm 全長 138mm



**No.RU-43LB8-SA** B 27.0mm C 21.0mm D 4.0mm E 6.0mm F 5.0mm M 11.0mm N 1.5mm R 61.0mm S 35.0mm 全長 138mm



**No.RU-FD-SA** C 7.3mm D 3.4mm E 4.9mm M 10.0mm N 1.5mm P 34.0mm U 2.5mm 全長 118mm



**No.RU-NW-SA** B 16.0mm C 6.0mm M 11.0mm N 2.0mm R 52.0mm S 42.0mm 全長 130mm



- IDEAL-TEK
- DUMONT
- RUBIS
- SIPEL
- PEER-VIGOR
- KFI
- TORAY
- OTHERS

# ノンスリップグリップ

## 特長

◇軽量化、スベリ止めに効果的なグリップデザイン

No.RU-2AG-SA

全長 120mm



No.RU-3G-SA

全長 120mm



No.RU-5AG-SA

全長 115mm



No.RU-5G-SA

全長 110mm



No.RU-7G-SA


全長 115mm



# コンポーネント

No.RU-574B-SA

全長 152mm

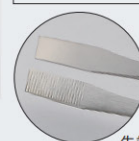

先端の形状

No.RU-NTX/87-SA

全長 150mm



先端の形状



# 汎用ピンセット

IDEAL-TEK

DUMONT

RUBIS

SIPEL

PEER-VIGOR

KFI

TORAY

OTHERS

No.RU-201-SA

全長 110mm



SA

No.RU-258-SA

全長 125mm



PEEK

No.RU-258PPS

全長 125mm



No.RU-258S/PEEK

全長 120mm



PEEK

No.RU-321-SA

全長 118mm



SA

No.RU-321R-SA

全長 125mm



SA

No.RU-325-SA

全長 105mm



SA

No.RU-15-SA

全長 113mm



No.RU-S03-SA

全長 118mm



No.RU-S02-SA

全長 120mm



No.RU-TSA

全長 118mm



## セラミックピンセット

No.RU-258C-SA

全長 126mm

セラミック



交換用TIP

No.RU-258CR



## ノンスリップコーティンググリップ

### 特長

- ◇滑りにくいソフトグリップコーティング
- ◇使用時における疲れ、熱の伝導を軽減

No.0 GRIP

全長 120mm



No.1 GRIP

全長 120mm



No.2A GRIP

全長 120mm





- IDEAL-TEK
- DUMONT
- RUBIS**
- SIPEL
- PEER-VIGOR
- KFI
- TORAY
- OTHERS

**No.3 GRIP**

全長 120mm



**No.3C GRIP**

全長 110mm



**No.5 GRIP**

全長 110mm



**No.5A GRIP**

全長 115mm



**No.7 GRIP**

全長 115mm



**No.SS GRIP**

全長 135mm



## ニッケル製

No.RU-11

全長 120mm

ニッケル



No.RU-12

全長 120mm

ニッケル



IDEAL-TEK  
DUMONT  
RUBIS  
SIPEL  
PEER-VIGOR  
KFI  
TORAY  
OTHERS

## 鉗型ピンセット／マイクロシザーズ

No.RU-1K603

全長 90mm



No.RU-1C-200

全長 146mm



No.RU-1C-300

全長 110mm



# プラスチックピンセット

白


PBT (ポリブチレンテレフタレート) ◇ 耐酸性、非磁性 ◇ 20%ガラス補強材入り

黒

制電プラスチック (ベスタミド) ◇ 導電性、耐酸性、非磁性 ◇ 25%ガラス補強材入り

No.RU-K2A

全長 120mm

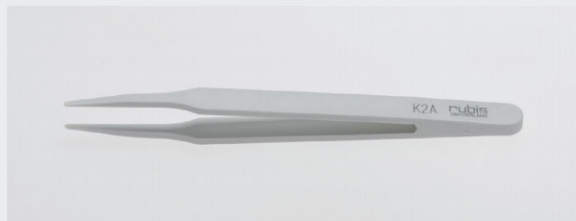

白 (K2A)

黒 (NK2A)

No.RU-K35A

全長 120mm



白 (K35A)

黒 (NK35A)

No.RU-K6

全長 120mm



白 (K6)

黒 (NK6)

No.RU-K7

全長 120mm



白 (K7)

黒 (NK7)

No.RU-KR

全長 120mm



白 (KR)

黒 (NKR)

IDEAL-TEK

DUMONT

RUBIS

SIPEL

PEER-VIGOR

KFI

TORAY

OTHERS

**rubis**<sup>®</sup>  
SWITZERLAND